

## ► 8. Bogen, vertikal, oval – BVSO

Elbow, vertical, oval /

Coude d'équerre, vertical, ovale

► Inhalt

► Bogen 90°


► Bogen 45°

► Bogen 30°



15°-Bögen sind preisgleich zu den 30°-Bögen.  
Andere Radien auf Anfrage.

► **Inhalt**

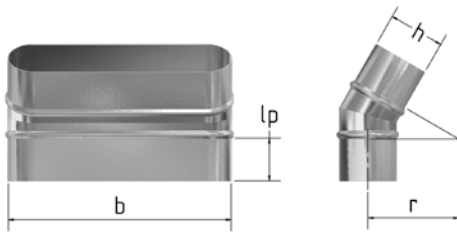

**Inhalt**

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.




Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

<b>Bogen, vertikal, oval, 30° – BVSO</b>						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Radius r mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
50	195	40	135	0,074	0,35	<b>21,05</b>
	260	40	135	0,094	0,44	<b>23,15</b>
80	320	60	220	0,181	1,06	<b>24,55</b>
	360	60	220	0,198	1,17	<b>32,35</b>
	400	60	220	0,220	1,29	<b>38,50</b>
	440	60	220	0,240	1,41	<b>45,15</b>
100	350	60	220	0,198	1,17	<b>32,35</b>
	380	60	220	0,220	1,29	<b>38,50</b>
	420	60	220	0,240	1,41	<b>45,15</b>
	460	60	220	0,255	1,50	<b>66,20</b>
	500	60	220	0,275	1,62	<b>70,35</b>
130	330	60	165	0,174	1,03	<b>32,35</b>
	370	60	165	0,193	1,14	<b>38,50</b>
	410	60	165	0,211	1,24	<b>45,15</b>
	450	60	165	0,224	1,32	<b>66,20</b>
	490	60	165	0,242	1,42	<b>70,35</b>
	570	60	165	0,278	1,64	<b>74,05</b>
150	310	60	205	0,190	1,12	<b>32,35</b>
	350	60	205	0,211	1,24	<b>38,50</b>
	400	60	205	0,230	1,36	<b>45,15</b>
	430	60	205	0,245	1,44	<b>66,20</b>
	480	60	205	0,264	1,55	<b>70,35</b>
	550	90	205	0,380	2,98	<b>74,05</b>
	630	90	205	0,428	3,36	<b>82,60</b>
	710	90	205	0,476	3,74	<b>85,30</b>
	800	90	205	0,523	4,11	<b>87,75</b>
	880	90	205	0,572	5,62	<b>91,30</b>
	960	90	205	0,621	4,87	<b>92,85</b>
	1040	90	205	0,669	5,25	<b>95,30</b>
1120	90	205	0,717	5,63	<b>113,00</b>	
200	400	60	260	0,275	1,62	<b>66,20</b>
	450	60	260	0,302	1,78	<b>70,35</b>
	520	90	260	0,417	2,62	<b>74,05</b>
	600	90	260	0,471	2,96	<b>82,60</b>
	690	90	260	0,523	3,29	<b>85,30</b>
	770	90	260	0,576	3,61	<b>87,75</b>
	840	90	260	0,630	3,95	<b>91,30</b>
	930	90	260	0,683	5,36	<b>92,85</b>
	1010	90	260	0,736	5,78	<b>95,30</b>
	1090	90	260	0,789	6,19	<b>113,00</b>
	1170	90	260	0,842	6,61	<b>119,00</b>
	1330	90	260	0,977	7,67	<b>123,00</b>

# 8. Bogen, vertikal, oval, 30° – BVSO

Elbow, vertical, oval, 30° / Coude, vertical, ovale 30°

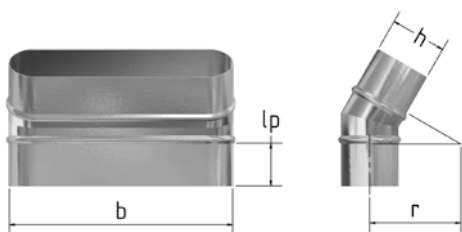

► Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.




Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

<b>Bogen, vertikal, oval, 30° – BVSO</b>						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Radius r mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
250	580	90	280	0,485	3,05	<b>86,65</b>
	660	90	280	0,539	3,39	<b>91,70</b>
	740	90	280	0,593	3,72	<b>96,70</b>
	820	90	280	0,649	4,07	<b>100,00</b>
	900	90	280	0,703	5,52	<b>104,00</b>
	980	90	280	0,758	5,95	<b>108,00</b>
	1060	90	280	0,813	6,38	<b>113,00</b>
	1140	90	280	0,868	6,81	<b>119,00</b>
	1300	90	280	0,977	7,67	<b>123,00</b>
	1460	90	280	1,086	10,66	<b>127,00</b>
	1620	90	280	1,195	11,73	<b>143,00</b>
	1780	90	280	1,305	12,81	<b>156,00</b>
	1950	90	280	1,409	13,83	<b>163,00</b>
300	630	90	315	0,571	3,59	<b>103,00</b>
	710	90	315	0,628	3,94	<b>106,00</b>
	790	90	315	0,687	4,31	<b>109,00</b>
	870	90	315	0,745	5,85	<b>115,00</b>
	950	90	315	0,803	6,30	<b>120,00</b>
	1030	90	315	0,861	6,76	<b>123,00</b>
	1110	90	315	0,919	7,21	<b>127,00</b>
	1270	90	315	1,035	8,12	<b>132,00</b>
	1430	90	315	1,150	11,29	<b>137,00</b>
	1590	90	315	1,255	12,31	<b>143,00</b>
	1760	90	315	1,382	13,56	<b>156,00</b>
	1920	90	315	1,492	14,64	<b>163,00</b>
	350	680	90	350	0,663	4,16
760		90	350	0,725	4,55	<b>117,00</b>
840		90	350	0,786	6,17	<b>121,00</b>
920		90	350	0,847	6,65	<b>127,00</b>
1000		90	350	0,909	7,13	<b>131,00</b>
1080		90	350	0,970	7,61	<b>136,00</b>
1240		90	350	1,092	8,57	<b>139,00</b>
1400		90	350	1,214	11,91	<b>144,00</b>
1570		90	350	1,336	13,11	<b>149,00</b>
1730		90	350	1,458	14,31	<b>156,00</b>
1890		90	350	1,695	16,63	<b>163,00</b>



► Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.

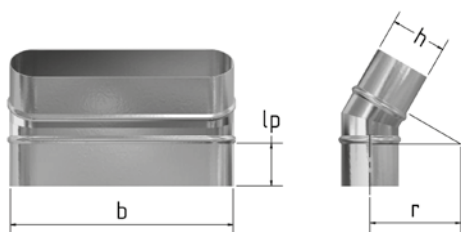

Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

<b>Bogen, vertikal, oval, 30° – BVSO</b>						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Radius r mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
400	650	90	400	0,706	4,44	136,00
	730	90	400	0,773	4,85	139,00
	810	90	400	0,838	6,58	146,00
	890	90	400	0,903	7,09	163,00
	970	90	400	0,968	7,60	167,00
	1050	90	400	1,034	8,11	170,00
	1210	90	400	1,164	9,14	192,00
	1370	90	400	1,294	12,70	202,00
	1540	90	400	1,424	13,97	214,00
	1700	90	400	1,554	15,25	230,00
1860	90	400	1,678	16,47	249,00	
450	700	90	455	0,830	5,21	142,00
	780	90	455	0,900	7,07	152,00
	860	90	455	0,970	7,62	169,00
	940	90	455	1,040	8,17	185,00
	1020	90	455	1,110	8,71	200,00
	1190	90	455	1,250	9,81	216,00
	1350	90	455	1,390	13,64	231,00
	1510	90	455	1,529	15,01	248,00
	1670	90	455	1,670	16,38	262,00
	1830	90	455	1,803	17,69	277,00
500	750	90	500	0,952	7,47	154,00
	830	90	500	1,026	8,05	172,00
	910	90	500	1,100	8,63	188,00
	1000	90	500	1,174	9,22	202,00
	1160	90	500	1,322	10,38	218,00
	1320	90	500	1,470	14,42	234,00
	1480	90	500	1,617	15,87	254,00
	1640	90	500	1,765	17,32	270,00
	1800	90	500	1,906	18,71	286,00