

# 减震脚轮

固定型 - 中重载型 / 平底活动型 - 中重载型


大批量  
订购  
bulk order

## ■固定型 - 中重载型



①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVJBGY	固定型	Q235A	镀锌	-	UR	聚氨酯	橙色	双滚珠

- 特点
- 具有防污抗油，耐磨及高承载的特点。
- 需要减震设备或运输工具。
- 适用高速牵引，抗冲击和震荡。
- 始动力较小。

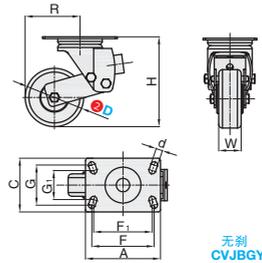

### 订购规格示例

①代号	-	② D	-	③ 轮部代号
CVJBGY	-	D125	-	UR

型号		③轮部代号	H	W	R	A	C	F	F <sub>1</sub>	G	G <sub>1</sub>	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
①代号	② D													
CVJBGY	125	UR	192.5	48	117	160	115	133	125	86	62	14	250	5.0
	150		205	50	129.5								300	



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询




1~9	10~
100%	现询

## ■平底活动型 - 中重载型



①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVJBQY	平底活动型	Q235A	镀锌	-	UR	聚氨酯	橙色	双滚珠
CVJBYY				单刹				

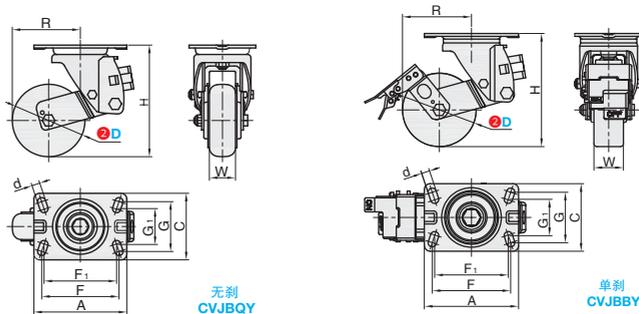

### 订购规格示例

①代号	-	② D	-	③ 轮部代号
CVJBQY	-	D125	-	UR

型号		③轮部代号	H	W	A	C	F	F <sub>1</sub>	G	G <sub>1</sub>	R	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
①代号	② D													
CVJBQY 无刹 CVJBYY 单刹	125	UR	192.5	48	160	115	133	125	86	62	117	14	250	5.0
	150		205	50							129.5		300	



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询