

高性价比 AGV 辅助脚轮 / AGV 辅助脚轮

平底活动型 - 中轻载型 / 平底活动型 - 中轻载型



大批量
订购
bulk order

■平底活动型 - 中轻载型




库存

①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVVBQL	平底活动型	Q235A	镀锌	-	UT	聚氨酯	橙色	滚珠

●特点

- 轮子运行阻力小, 耐磨。
- 弹性好, 行走轻便, 降噪, 地也不留污痕。
- 适用于自小型到重型的多种 AGV 产品使用, 可长时间走, 不脱胶, 耐磨损。

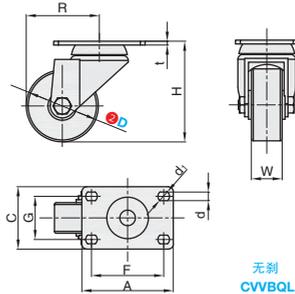

无刹
CVVBQL



视角标准: 第一视角

订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
CVVBQL - D75 - UT

型号		③轮部代号	H	t	R	W	A	C	F	G	d	d ₁	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
①代号	②D													
CVVBQL	75	UT	105	4	76	32	95	65	75	45	9	12	80	0.688



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

■平底活动型 - 中轻载型




库存

①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVVBQLA	平底活动型	Q235A	镀锌	-	UP	高强度聚氨酯	米白色	双滚珠

●特点

- 耐磨损, 强度高, 弹性好, 行走轻便, 降噪, 地面不留污痕、耐长时间行走。
- 不脱胶, 耐磨损, 适用于自小型到重型的多种 AGV 产品使用。

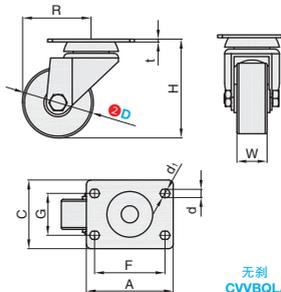

无刹
CVVBQLA



视角标准: 第一视角

订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
CVVBQLA - D75 - UP

型号		③轮部代号	H	W	t	A	C	F	G	d	d ₁	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
①代号	②D													
CVVBQLA	75	UP	105	32	3	92	73	74.6	44.5	8.7	10	72.5	90	1.42



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

脚
轮