

# 进口脚轮

## 固定型 - 中载型




■ 固定型 - 中载型

进口产品



① 代号	类型	脚架				轮部			
		M 材质	S 表面处理	刹车形式	底板标准	③ 材料代号	M 材质	颜色	轴承
HQ-CVBGY	固定型	Q235A	镀锌	-	日式	UJ	聚氨酯	蓝色	双轴承
						RA	橡胶	黑色	

▲ 当 HQ-CVBGY-D100-RA 时, F=34。

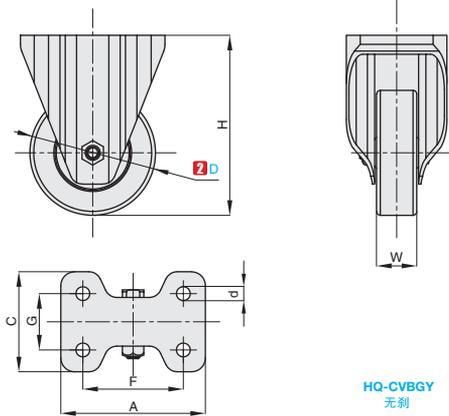

订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ 材料代号
HQ-CVBGY	-	D150	-	UJ

HQ-CVBGY  
无刹



① 代号	型号		H	W	A	C	F	G	d	容许载荷 (kg)		参考重量 (kg)	
	② D	③ 材料代号								UJ	RA	UJ	RA
HQ-CVBGY	100	UJ RA	144	32	115	80	80	45	11	170	120	0.97	0.88
	130		177	38	138	90	100	56		260	180	1.76	1.67
	150		198	42	152	100	112	63		300	200	2.64	1.95
	200		250	45	152	100	112	63		370	250	3.29	3.20



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	另行报价

G3  
脚  
轮