

进口高性价比脚轮

丝杆活动型 - 轻载型




■丝杆活动型 - 轻载型

进口产品



①代号	类型	脚架			轮部			
		M 材质	S 表面处理	刹车形式	③材料代号	M 材质	颜色	轴承
HQ-CVHBD	万向活动型	Q235A	镀锌	-	NA	尼龙	白色	轴承
HQ-CVHBU				五金边刹				

▲当轮径为 D75 时无 NA 材质。

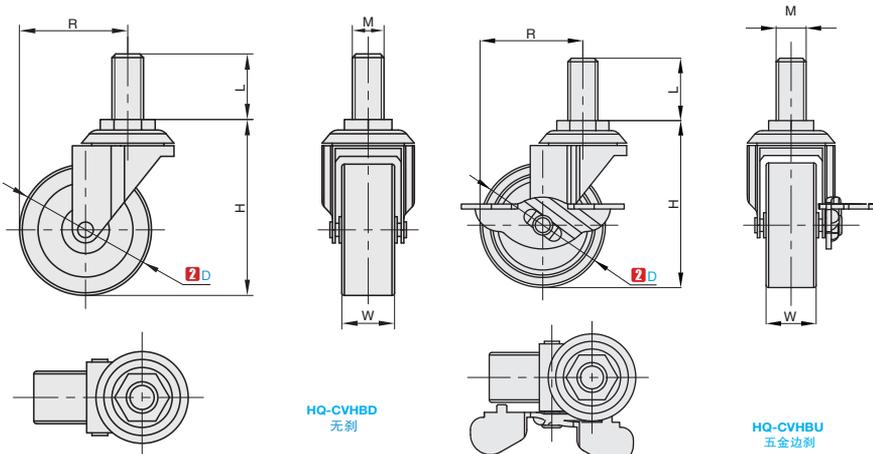

订购编号示例

①代号 - ②D - ③材料代号
 HQ-CVHBD - D50 - NA

视角标准：第一视角

型号			H	W	M	R	L	容许载荷 (kg)		参考重量 (kg)			
①代号	②D	③材料代号						NA	SA	NA	SA	NA	SA
无刹 HQ-CVHBD 五金边刹 HQ-CVHBU	50	NA SA	67	20	M12	41	25	40	35	0.15	0.14	0.16	0.17
	75		96			65.5		-	40	-	0.22	-	0.26



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	另行报价

G3
脚轮