

梯形齿橡胶带

T10 型

成本
经济型产品

交期缩短

大批量
订购
bulk order


■ T10 型



型式	齿面保护层	材质	芯线
ABRN-T10	尼龙帆布	氯丁橡胶	玻璃纤维

产品特点: 产品特点: 高效传动, 低噪音耐油, 耐疲劳无弹性无伸展, 高扭矩, 耐磨损。该产品规格广泛应用于安防、玻璃陶瓷、建材木业、金属塑胶、印刷丝印、包装纺织、食品饮料、烟草、仪器仪表、电线电缆、电子电器、汽车、体育运动等行业的工控机械设备传动。

▲使用温度 -20~80°C。

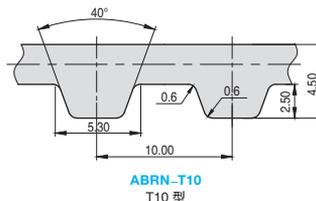

订购编号示例

① 代号	-	② 齿形	③ 公称宽度	-	④ 编号
ABRN	-	T10	250	-	400

ABRN-T10 (齿距: 10mm)

① 代号	② 齿形	③ 公称宽度	④ 编号	周长 (mm)	齿数
ABRN	T10	100 (10mm)	400	400	40
			450	450	45
			500	500	50
		150 (15mm)	530	530	53
			550	550	55
			560	560	56
			600	600	60
			630	630	63
			650	650	65
		200 (20mm)	700	700	70
			720	720	72
			750	750	75
			800	800	80
			850	850	85
			900	900	90
			910	910	91
			920	920	92
			960	960	96
			980	980	98
		250 (25mm)	1000	1000	100
			1050	1050	105
			1100	1100	110
			1150	1150	115
			1200	1200	120
			1250	1250	125
			1300	1300	130
			1320	1320	132
			1350	1350	135
			1400	1400	140
		300 (30mm)	1450	1450	145
1500	1500		150		
1600	1600		160		
1700	1700		170		
1750	1750		175		
1800	1800		180		
1880	1880		188		
400 (40mm)	1800		1800	180	
	1880		1880	188	
	500 (50mm)		1800	1800	180
		1880	1880	188	

G5
拉手/合页
手柄/手轮
门组件