

精致型高扭矩橡胶带

S8M 型



大批量
订购
bulk order

■ S8M 型

进口
产品

CAD
2D/3D




RoHS

标准加工袋

型式	齿面保护层	材质	芯线
HQ-ABRN-S8M	尼龙帆布	氯丁橡胶	玻璃纤维

产品特点：用于通讯食品机械、医疗机械、钢铁机械、石油化工、仪器仪表、各种精密机床等。

▲注：使用温度 -20~80℃。

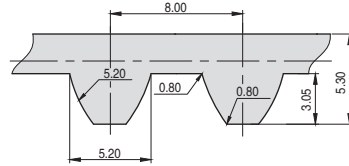

订购编号示例

① 代号	-	② 齿形	③ 公称宽度	-	④ 编号
HQ-ABRN	-	S8M	300	-	400

HQ-ABRN-S8M
S8M 型

HQ-ABRN-S8M (齿距: 8mm)						HQ-ABRN-S8M (齿距: 8mm)						HQ-ABRN-S8M (齿距: 8mm)					
① 代号	② 齿形	③ 公称宽度	④ 编号	周长 (mm)	齿数	① 代号	② 齿形	③ 公称宽度	④ 编号	周长 (mm)	齿数	① 代号	② 齿形	③ 公称宽度	④ 编号	周长 (mm)	齿数
HQ-ABRN	S8M	150 (15mm)	376	376	47	HQ-ABRN	S8M	100 (10mm)	1152	1152	144	HQ-ABRN	S8M	100 (10mm)	2240	2240	280
			400	400	50				1160	1160	145				2272	2272	284
			408	408	51				1184	1184	148				2304	2304	288
			440	440	55				1200	1200	150				2400	2400	300
			480	480	60				1216	1216	152				2496	2496	312
			496	496	62				1224	1224	153				2600	2600	325
			512	512	64				1240	1240	155				2800	2800	350
			520	520	65				1248	1248	156				2920	2920	365
			528	528	66				1256	1256	157				3048	3048	381
			560	560	70				1280	1280	160				3200	3200	400
			584	584	73				1296	1296	162				3680	3680	460
			600	600	75				1304	1304	163				4400	4400	550
		632	632	79	1312			1312	164								
		640	640	80	1320			1320	165								
		656	656	82	1344			1344	168								
		680	680	85	1352			1352	169								
		712	712	89	1360			1360	170								
		720	720	90	1368			1368	171								
		760	760	95	1384			1384	173								
		800	800	100	1400			1400	175								
		824	824	103	1424			1424	178								
		840	840	105	1440			1440	180								
		848	848	106	1480			1480	185								
		856	856	107	1520			1520	190								
		880	880	110	1552			1552	194								
		896	896	112	1600			1600	200								
		912	912	114	1640			1640	205								
		920	920	115	1680			1680	210								
		928	928	116	1696			1696	212								
		944	944	118	1728			1728	216								
		952	952	119	1760			1760	220								
		960	960	120	1776			1776	222								
		976	976	122	1800			1800	225								
		984	984	123	1816			1816	227								
		1000	1000	125	1832			1832	229								
		1024	1024	128	1880			1880	235								
		1040	1040	130	1912			1912	239								
		1056	1056	132	1960			1960	245								
		1080	1080	135	2000			2000	250								
		1096	1096	137	2040			2040	255								
		1120	1120	140	2048			2048	256								
		1128	1128	141	2104			2104	263								
		1136	1136	142	2120			2120	265								