


拉伸弹簧用导向支柱 六角形

■六角形

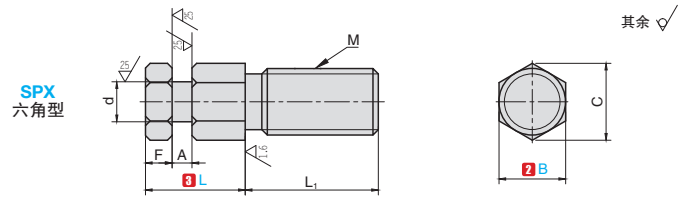

① 代号	类型	支柱	
		④ 材质	⑤ 表面处理
GTCAW	六角型	碳钢	发黑
GTCMW			无电镀锌镍



订购编号示例

① 代号	-	② B	-	③ L
GTCAW	-	B3	-	L10

① 代号	② B	③ L			M (粗牙螺纹)	C	L1	A	F	d
GTCAW	3	10	15		M3	3.5	6	1	3	1.8
	4	10	15	20	M4	4.6	8	1.2		2
	5	10	15	20	M5	5.8	10	2	4	3
	6		20	25	M6	6.9	12	3		3.6
	8		20	25	30	M8	9.2			16

J2
弹
簧