


旋钮柱塞

无旋钮型

■ 无旋钮型



① 代号	类型	本体		销		弹簧
		[M] 材质	[S] 表面处理	[M] 材质	[S] 表面处理	[M] 材质
KPBG	无旋钮型	SUM22	发黑	45#	发黑	SUS631J1
KPBB		SUS303	-	SUS440C	-	

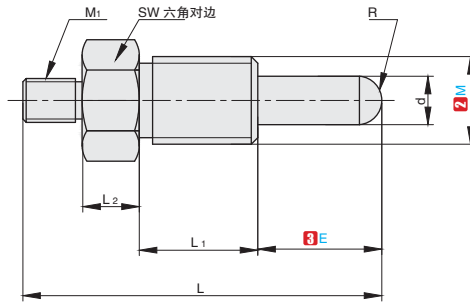

订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ E
KPBG	-	M10	-	E5

① 代号	② M	③ E	螺距 (细牙)	d	L	L ₁	L ₂	M ₁	SW	R	许用载荷	
											min.	max.
KPBG KPBB	8	4	1	4	30	16	5	3	10	2	3	9
	8	6			32							12
	10	5		5	32	11.5						
	10	8			35	16						
	12	6	1.5	6	39	20	6	5	14	3	6.5	14.5
	12	10			44							20
	16	7		8	49	18						
	16	12			54	26	8	6	19	4		7.5

⚠ min. 表示弹簧柱塞接触时,销尚未压缩时的力量。
 ⚠ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。