


固定调节型·金属+橡胶底座型

重载型防震支脚/超重载型防震支脚



★ 产品特点: 有良好的防震性能。

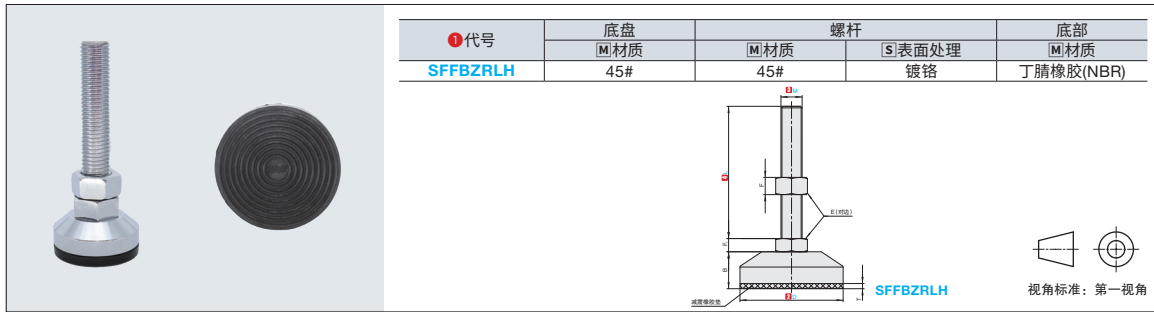

①代号	底盘		螺杆		底部
	M材质	M材质	S表面处理	M材质	
SFFBZRLH	45#	45#	镀铬		丁腈橡胶(NBR)



①代号 - ②底径 - ③螺纹直径 - ④螺纹长度
 SFFBZRLH - D60 - M16 - L100

型号		主要尺寸							最大静载 P(kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②D	③M	④L	E	B	F	F ₁	T		
钢 SFFBZRLH	60	M16	100	24	26	13	10	6	850	0.52
			150							0.54
		M20	100	30		16	13		950	0.53
			150							0.55
	80	M16	100	24	32	13	10	8	1000	0.53
			150							0.55
		M20	100	30		16	13		1050	0.54
			150							0.56
	M24	100	36	19	16	1100	0.72			
		150					0.75			
	100	M16	100	24	36	13	10	10	1000	0.74
			150							0.79
M20		100	30	16		13	1100		0.82	
		150							0.86	
M24	100	36	19	16	1200	0.88				
	150					0.93				



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7 工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	另行报价

▲ 承载与参考重量仅供参考。

G2
支脚