



## Edelstahl Anaconda Verschraubungen für Multiflex UI.

Die Edelstahl Anaconda Verschraubungen können bei allen Anaconda Multiflex Typen (ausgenommen RWA) verwendet werden. Diese Edelstahl Anaconda Verschraubung bietet einen sehr hohen Korrosions-Schutz In Verbindung mit einer glatten Oberfläche. Bei Verwendung der UIG/UI Einschraubteile benötigt man eine spezielle Einschraubhülse mit dem speziellen Klemmring, dadurch erhält man eine extrem hohe Ausreißfestigkeit von der Verschraubung. Die Standard Edelstahl-Verschraubungen sind gefertigt aus AISI-303 oder AISI-316. Das Einschraubteile-Set kann mit allen Anaconda Edelstahl Verschraubungen kombiniert werden und auch einzeln bezogen werden.

### Material und Konstruktion :

**Konstruktion :** Edelstahl-Verschraubungen (AISI-303 oder AISI-316), bestehend aus 4 Teilen (Gehäuse, Einschraubhülse, Klemmring und Überwurfmutter).

**Material :** Gehäuse und Überwurfmutter sind aus Edelstahl (AISI- 303 oder AISI-316), Einschraubhülse und Klemmring sind Messing vernickelt. Einsätze sind aus PA6 (rot für ISO Metrisch, blau für Pg und weiß für NPT).

**Temperaturbereich :** -55 °C bis +260 °C Dauertemperatur.

**Schutzklasse :** IP 40, (Kabelschlauch-Verschraubungen sind IP 68 an dem Anschlußgehäuse).

**Farbe :** Metallisch glänzend.

ANACONDA  
MULTIFLEX


### Einschraubset, Messing-vernickelt, zur Kombination mit Multiflex Typ UI.



Gewinde	UIG / UI NW (Zoll)	Min. Innen Durchm. (mm)	Verschraubungs-Gewinde			Standard Verpack.	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	5/16"	6,8	M16 x 1,5	Pg 9	1/2" NPT	10	817.210.9	2,2
-	3/8"	9,8	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.213.9	2,0
-	1/2"	13,9	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	817.216.9	2,4
-	3/4"	18,5	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	817.220.9	3,8
-	1"	22,8	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	817.226.9	4,0
-	1.1/4"	30,8	M40 x 1,5	Pg 36	1.1/4" NPT	2	817.235.9	9,8
-	1.1/2"	36,8	M50 x 1,5	Pg 42	1.1/2" NPT	2	817.240.9	12,4
-	2"	47,8	M63 x 1,5	Pg 48	2" NPT	2	817.250.9	18,2

VERSCHRAUBUNGEN FÜR  
TYP UI  
IP 40

### ISO gerade Verschraubung, Aussengewinde, Edelstahl AISI-303 (einschl. Einschraubset).

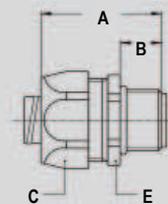

Gewinde	UI NW (Zoll)	Min. Innen Durchm. (mm)	Abmessungen in mm					Standard Verpackung	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	6,8	35	12	27	-	24	10	812.015.8	6,6
M20 x 1,5	5/16"	6,8	36	13	27	-	24	10	812.014.8	6,9
M16 x 1,5	3/8"	9,8	35	12	27	-	24	10	812.016.8	6,8
M20 x 1,5	3/8"	9,8	36	13	27	-	24	10	812.017.8	7,1
M20 x 1,5	1/2"	13,9	37	13	30	-	27	10	812.020.8	8,2
M25 x 1,5	3/4"	18,5	40	15	36	-	36	5	812.025.8	11,5
M32 x 1,5	1"	22,8	46	15	46	-	46	5	812.032.8	21,5
M40 x 1,5	1.1/4"	30,8	52	16	54	-	52	2	812.040.8	33,9
M50 x 1,5	1.1/2"	36,8	56	18	63	-	60	2	812.050.8	58,1