


# CS-KC 1800 V2


Power Compact Stroke

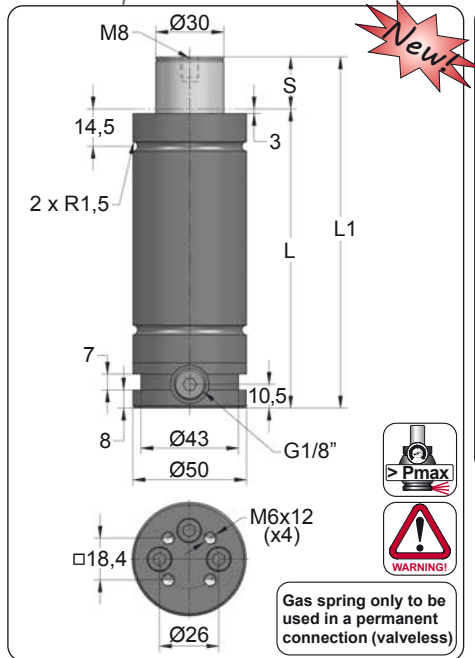

ORDER	S (mm)	L1 ±0,25 (mm)	L (mm)	Kg.
CS-KC 1800 006 V2	6	86	80	0.94
CS-KC 1800 010 V2	10	100	90	1.01
CS-KC 1800 016 V2	16	126	110	1.14
CS-KC 1800 025 V2	25	155	130	1.28
CS-KC 1800 032 V2	32	182	150	1.42
CS-KC 1800 040 V2	40	210	170	1.56
CS-KC 1800 050 V2	50	240	190	1.70
CS-KC 1800 065 V2	65	291	226	1.96




Gas spring only to be used in a permanent connection (valveless)

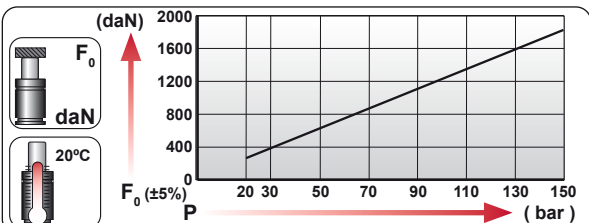


CODE	bar	psi	F <sub>0</sub> daN	F <sub>1</sub> daN
CS-KC 1800 050 V2	0	0	---	---

ENG Gas spring only to be used in a permanent connection (valveless)  
 DEU Gasdruckfeder kann nur im Verbund eingesetzt werden (ohne Ventil)  
 FRA Ressort à gaz ne peut être utilisé que relié dans une connexion (sans valve)  
 ITA Cilindro può essere utilizzato solo in una connessione permanente (senza valvola)  
 ESP Cilindro de gas sólo puede ser usado en un sistema conexonado (sin válvula)  
 POR Cilindro de gás apenas pode ser utilizado em um sistema interligado (sem válvula)

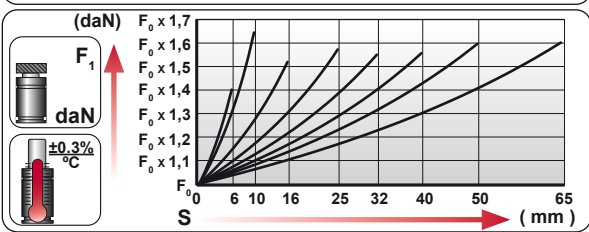

<p>ENG ORDER</p> <p>DEU BESTELLUNG</p> <p>FRA COMMANDE</p> <p>ITA ORDINE</p> <p>ESP PEDIDO</p> <p>POR PEDIDO</p>	<p>F<sub>0</sub> daN</p> <p>S mm</p> <p>CS-KC 1800 50</p> <p>CS-KC 1800 050 V2</p>
--	--

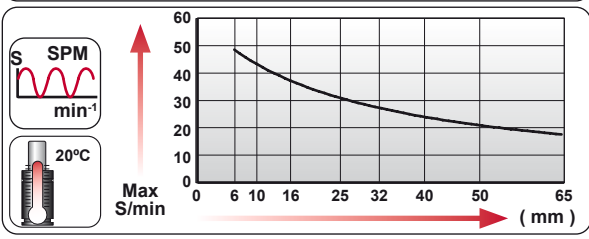


--	--	--	--	--	--	--	--

N <sub>2</sub>	Smax < 90%	Vmax 0,5 m/s	bar psi	bar psi	°C °F	°C °F	600 CP-
			20 290	150 2175	0 32	80 176	

## ONLY PERMANENT HOSED GAS SPRINGS




CODE				
	bar	psi	daN	daN
-----	---	---	---	---
CS-KC 1800 050 V2	0	0	---	---

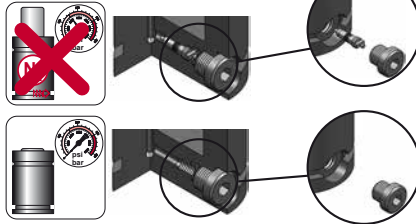





ENG	Hosed gas spring	Gas spring delivered unfilled and it can only be used in a permanent connection (valveless)
DEU	Gasdruckfeder zum verschlauchen	Gasdruckfeder wird drucklos angeliefert und kann nur im Verbund eingesetzt werden (ohne Ventil)
FRA	Ressort à gaz relié	Ressort à gaz fourni non chargé et il ne peut être utilisé que relié dans une connexion permanente (sans valve de charge)
ITA	Cilindro collegabile	Cilindro fornito scarico e può essere utilizzato solo in una connessione permanente (senza valvola unidirezionale)
ESP	Cilindro conexionable	Cilindro de gas suministrado descargado y sólo puede ser usado en un sistema conexionado permanente (sin válvula de carga)
POR	Cilindro de gas interligado	Cilindro de gás fornecido descarregado, apenas pode ser utilizado em um sistema interligado permanente (sem válvula de carga)

### C20-050

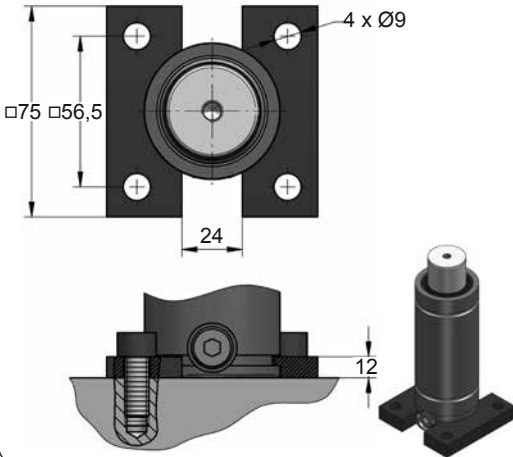

### KC 1800

Gas spring only to be used in a permanent connection (valveless)

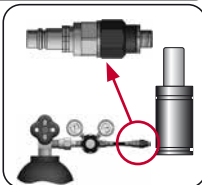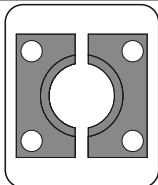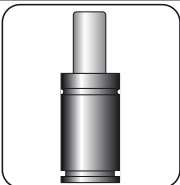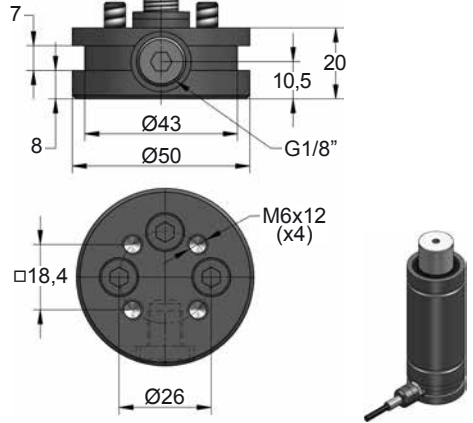

CODE	CS-KC 1800 050 V2	KIT S-XXXXXXX	C20-050	SKK 12R 1/8
ENG	ORDER	GAS SPRING	FLANGE	CHARGING ADAPTER
DEU	BESTELLUNG	GASDRUCKFEDER	FLANSCH	LADEADAPTER
FRA	COMMANDE	RESSORT À GAZ	BRIDE	RACCORD DE CHARGE
ITA	ORDINE	CILINDRO AD AZOTO	FLANGE	ADATTATORE DI CARICO
ESP	PEDIDO	RESORTE DE GAS	BRIDA	ADAPTADOR DE CARGA
POR	PEDIDO	CILINDRO DE GÁS	FLANGE	ADAPTADOR DE CARGA