


Rund-Kabeleinführung, CEPR

- Beschreibung:** Rund-Kabeleinführung für eine schnelle, wirtschaftliche und werkzeugfreie Einführung von Kabeln und/oder Pneumatikschläuchen in das Gehäuse. Montage per Schnappbefestigung. Diese ist für Wandstärken von 1,4 - 2 mm geeignet. Abmessungen: 9 mm außen und 24-25 mm innen.
- Material:** Polyamid, Dichtung aus NBR/EPDM, halogenfrei.
- Temperaturbeständigkeit:** -30°C bis +90°C.
- Entflammbarkeit:** Gemäß UL94.
- Oberfläche:** Schwarz.
- Schutzart:** IP 65.
- Verpackungseinheit:** 1 Stück.




H1	H2	Durchmesser	Lochgröße (mm)	Öffnungen (mm)			Artikelnr.
				3-5	3 - 6,5	6-10	
9	24	58	50.5	-	7	1	CEPR5008
9	25	71	63.5	19	-	-	CEPR6319

Frontansicht

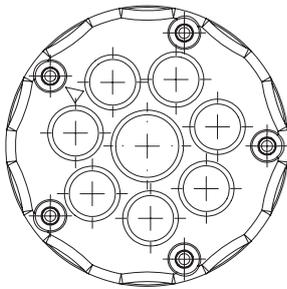

Seitenansicht

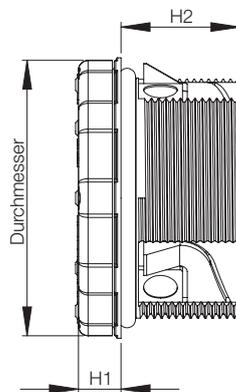

Ausschnitt

