


600-1100 mm

- Brausestange mit Duschkopfhalter aus robustem, keim-reduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chrom-nickelstahl WN 1.4301), matt geschliffen.
- Rohraußendurchmesser 32 mm für ergonomisches Greifen, Wandabstand 106 mm, Biegeradien 75 mm.
- Duschkopfhalter BA035 aus Nylon, stufenlos in der Höhe verstell- und verdrehbar.
- Wandbefestigungen mit 8-Punkt-Befestigungsplatte – frei drehbar und mit 2K-Wanddichtungsscheibe.
- Belastbar bis 125 kg.
- Wandabdeckrosetten mit Durchmesser 75 mm, diebstahlhemmend und mit Silikondichtungsring zum Rohr.
- TÜV-zertifiziert nach DIN EN 12182, CE-gekennzeichnet nach 93/42 EWG.
- Montage: Mit sechs Schrauben.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.
- Zwischengrößen auf Anfrage erhältlich.

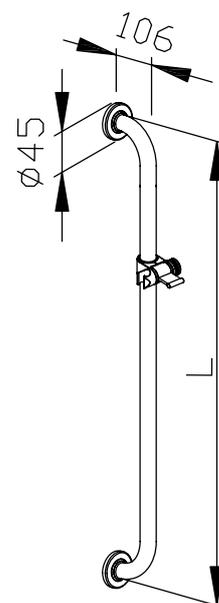

Textvorschlag für Ausschreibungen:

Brausestange mit Duschkopfhalter aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301), Rohraußendurchmesser 32 mm, Wandabstand 106 mm, Oberfläche matt geschliffen. Duschkopfhalter aus Nylon stufenlos in der Höhe verstell- und verdrehbar. Wandbefestigungen mit 8-Punkt-Befestigungsplatte – frei drehbar und mit 2K-Wanddichtungsscheibe; belastbar bis 125 kg. Wandabdeckrosetten mit Durchmesser 75 mm, diebstahlhemmend und mit Silikondichtungsring zum Rohr. TÜV-zertifiziert nach DIN EN 12182, CE-gekennzeichnet nach 93/42 EWG. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Länge mm

Artikel Nr. BF601

Zubehör	Ident-Nr.
Korb-Eckablage BA 260	600 260
Korb-Ablage gerade BA 270	600 270

Lieferbare Oberfläche	Länge / Ident-Nr.			
	600 mm	800 mm	1000 mm	1100 mm
matt geschliffen	601 600	601 800	601 001	601 100