


BEGRENZUNGSFÜHRUNG FÜR FÖRDERBAND

2195.114.

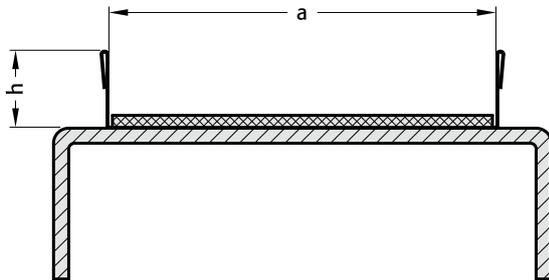

Begrenzungsführung für Förderband

Beschreibung:

Begrenzungsführung aus nicht rostendem Stahl
 $h = 15 - 100$ mm (in 5-mm-Schritten)

Hinweis:


Nur in Verbindung mit Förderband-Bestellung

Bestell-Beispiel:

Förderband, elektrisch	=	2195.
Begrenzungsführungstyp	=	114.
Höhe der Führung	$h = 15$ mm	= 015.
Bandbreite	$a = 100$ mm	= 100.
Gestelllänge	$b = 1500$ mm	= 1500
Bestell-Nr.	=	2195.114.015.100.1500



2195.115.

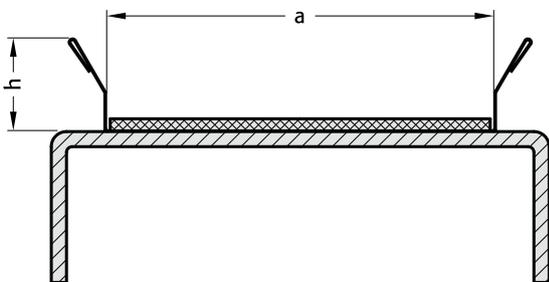

Begrenzungsführung für Förderband

Beschreibung:

Begrenzungsführung aus nicht rostendem Stahl
 $h = 25 - 100$ mm (in 5-mm-Schritten)

Hinweis:


Nur in Verbindung mit Förderband-Bestellung

Bestell-Beispiel:

Förderband, elektrisch	=	2195.
Begrenzungsführungstyp	=	115.
Höhe der Führung	$h = 25$ mm	= 025.
Bandbreite	$a = 150$ mm	= 150.
Gestelllänge	$b = 1500$ mm	= 1500
Bestell-Nr.	=	2195.115.025.150.1500



2195.116.

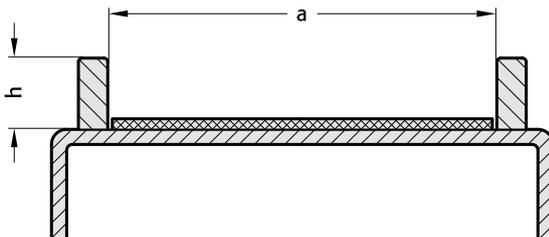

Begrenzungsführung für Förderband

Beschreibung:

Gelötete seitliche Begrenzungsführungen aus Stahl
 $h = 10 - 100$ mm (in 5-mm-Schritten)

Hinweis:


Nur in Verbindung mit Förderband-Bestellung

Bestell-Beispiel:

Förderband, elektrisch	=	2195.
Begrenzungsführungstyp	=	116.
Höhe der Führung	$h = 10$ mm	= 010.
Bandbreite	$a = 100$ mm	= 100.
Gestelllänge	$b = 1500$ mm	= 1500
Bestell-Nr.	=	2195.116.010.100.1500



2195.117.

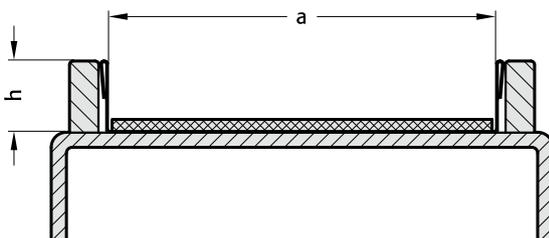

Begrenzungsführung für Förderband

Beschreibung:

Becken-Begrenzungsführung aus nicht rostendem Stahl mit gelöteten Verstärkungswänden aus Stahl
 $h = 15 - 100$ mm (in 5-mm-Schritten)

Hinweis:

Nur in Verbindung mit Förderband-Bestellung

Bestell-Beispiel:

Förderband, elektrisch	=	2195.
Begrenzungsführungstyp	=	117.
Höhe der Führung	$h = 15$ mm	= 015.
Bandbreite	$a = 100$ mm	= 100.
Gestelllänge	$b = 1500$ mm	= 1500
Bestell-Nr.	=	2195.117.015.100.1500

