


SCHNELLWECHSEL-SUCHSTIFT, MIT KEGELSPITZE, SCHWER BELASTBAR

2263.

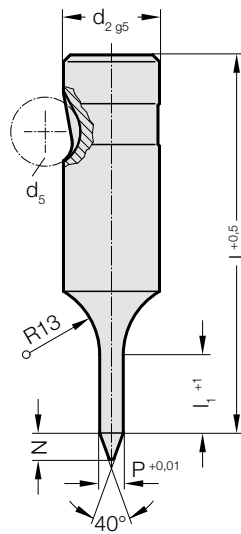


2263. Schnellwechsel-Suchstift, mit Kegelspitze, schwer belastbar

d ₂ / (Bestellziffer)	d ₅	P	l ₁ / Bestellziffer	N	I (Bestellbuchstabe)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)
10 / (2)	10	5,9 - 9,9	19 (2)	8		●	●	●	●	●			
13 / (3)	12	9,9 - 12,9	19 (2)	10		●	●	●	●	●	●		
16 / (4)	12	12,9 - 15,9	25 (3)	15		●	●	●	●	●	●	●	
20 / (5)	12	15,9 - 19,9	25 (3)	20		●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	19,9 - 24,9	25 (3)	25			●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	24,9 - 31,9	25 (3)	30			●	●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	31,9 - 39,9	30 (4)	40			●	●	●	●	●	●	●

Bestell-Beispiel:

2263.4G3.1410

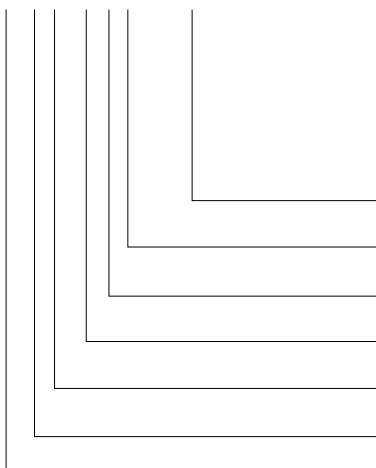

Form: Rund

P = Ø 14,1 mm

Stempelschneidlänge: l₁

25 mm

Länge: I

100 mm

Durchmesser: d₂

16 mm

Typ:

schwer

Ausführung:

Suchstift mit Kegelspitze

Schneidstempel:

ohne Abdrückstift

= 1410

Bestellziffer

= (3)

Bestellbuchstabe

= (G)

Bestellziffer

= (4)

Bestellziffer

= (3)

Bestellziffer

= (6)

= 22

Werkstoff:

HSS

Härte 62 ± 2 HRC

Ausführung:

Schaft und Sucher feinstgeschliffen.

Sonderanfertigung auf Anfrage.