


TRANSPORTER ELEKTRISCH - ZUBEHÖR

RINNENBEFESTIGUNG STANDARD

RINNENBEFESTIGUNG STANDARD, INKLUSIVE NUTENSTEIN



2299.69.10.1□.

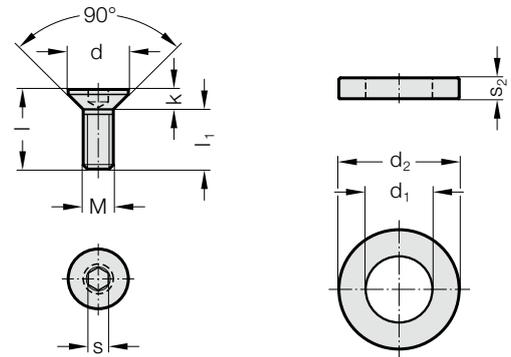

Beschreibung:

Die Rinnenbefestigung Standard ist ein Montagesatz zur Befestigung der Rinne direkt auf dem elektrischen Transporter. Er besteht aus 4 Senkkopfschrauben und 4 Scheiben, selbstklebend.

Werkstoff:

2299.69.10.10. Stahl, verzinkt
2299.69.10.11. Edelstahl A2

Hinweis:


Rinnenbefestigung verwendbar für Rinnen mit Blechstärke < 1,5 mm.

2299.69.10.1x. Rinnenbefestigung Standard

Bestell-Nummer	M	d	k	l	l ₁	s	d ₁	d ₂	s ₂	für Transporter, elektrisch
2299.69.10.10.05	M5	10	2,8	8	5,2	3	13,3	24	4,2	2299.60.18100.
2299.69.10.10.06	M6	12	3,3	10	6,7	4	13,3	24	4,2	2299.60.12100./14100.
2299.69.10.10.06.012	M6	12	3,3	12	8,7	4	13,3	24	4,2	2299.60.10100.
2299.69.10.11.05	M5	10	2,8	8	5,2	3	13,3	24	4,2	2299.61.18100.
2299.69.10.11.06	M6	12	3,3	10	6,7	4	13,3	24	4,2	2299.61.12100./14100.



2299.69.10.20

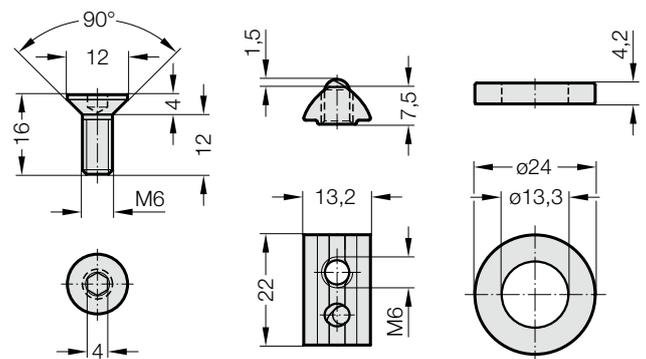

Beschreibung:

Die Rinnenbefestigung, inkl. Nutenstein ist ein Montagesatz zur Befestigung der Rinne auf dem Profilbalken. Er besteht aus vier Nutensteinen, vier Senkkopfschrauben und vier Scheiben, selbstklebend, die nach der Montage ein stufenloses Einstellen der Rinne auf dem Profilbalken ermöglicht.

Werkstoff:

Stahl, verzinkt

Hinweis:

2299.69.10.20 Einsatz nur für Transporter elektrisch, BLACK LINE
2299.60.10100., 2299.60.12100. und 2299.60.14100.

2299.69.10.20 Rinnenbefestigung Standard, inklusive Nutenstein