


# SCHNELLWECHSEL-SCHNEIDSTEMPEL, SCHNEIDE GRÖßER SCHAFT, RECHTECK, MIT ABRÜCKSTIFT, SCHWER BELASTBAR



2735.

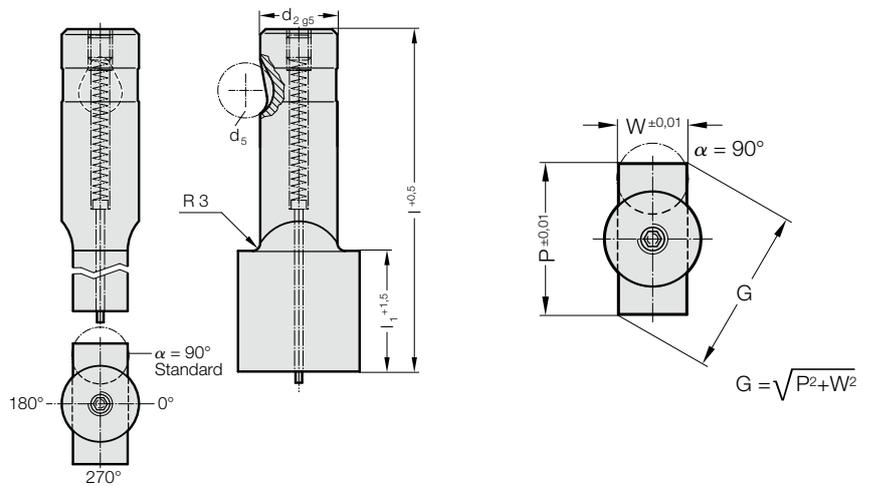

## 2735. Schnellwechsel-Schneidstempel, Schneide größer Schaft, Rechteck, mit Abdrückstift, schwer belastbar

| d <sub>2</sub> / (Bestellziffer) | d <sub>5</sub> | W <sub>min</sub> | G <sub>max</sub> | l <sub>1</sub> / Bestellziffer | l (Bestellbuchstabe) | 80 (E) | 90 (F) | 100 (G) |
|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|--------|--------|---------|
| 13 / (3)                         | 12             | 5                | 32               | 19 (2) 30 (4)                  |                      | ●      | ●      | ●       |
| 16 / (4)                         | 12             | 6,5              | 38               | 19 (2) 30 (4)                  |                      | ●      | ●      | ●       |
| 20 / (5)                         | 12             | 8                | 40               | 19 (2) 30 (4)                  |                      | ●      | ●      | ●       |
| 25 / (6)                         | 12             | 10               | 44               | 19 (2) 30 (4)                  |                      | ●      | ●      | ●       |
| 32 / (7)                         | 12             | 11,5             | 50               | 19 (2) 30 (4)                  |                      | ●      | ●      | ●       |
| 40 / (9)                         | 12             | 14               | 56               | 19 (2) 30 (4)                  |                      | ●      | ●      | ●       |

### Werkstoff:

HSS

Härte 62 ± 2 HRC

### Ausführung:


Schaft und Schneidform feinstgeschliffen. Sonderanfertigung auf Anfrage.

### Hinweis:

Bei einem Schneidspalt ≤ 0,04 mm nimmt FIBRO ein Abrunden der scharfen Ecken vor, falls Schneidstempel und Schneidbuchse zusammen bestellt werden. Damit wird die Montagezeit und das Risiko eines Kantenbruchs während des Betriebes reduziert.

### Bestell-Beispiel:

**2735.4F4.1420.1150.B**

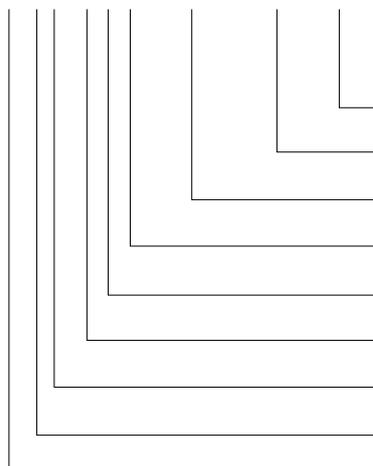

#### Winkel:

90°

#### Form: Rechteck, Breite W

W = 11,5 mm

#### Form: Rechteck, Länge P

P = 14,2 mm

#### Stempelschneidlänge: l<sub>1</sub>

30 mm

#### Länge: l

90 mm

#### Durchmesser: d<sub>2</sub>

16 mm

#### Typ:

Schneide größer, schwer

#### Ausführung:

Rechteck

#### Schneidstempel:

mit Abdrückstift

#### Bestellbuchstabe

= (B)

= 1150

= 1420

#### Bestellziffer

= (4)

#### Bestellbuchstabe

= (F)

#### Bestellziffer

= (4)

#### Bestellziffer

= (5)

#### Bestellziffer

= (3)

= 27