


PRISMENFÜHRUNG, STAHL



2963.81.

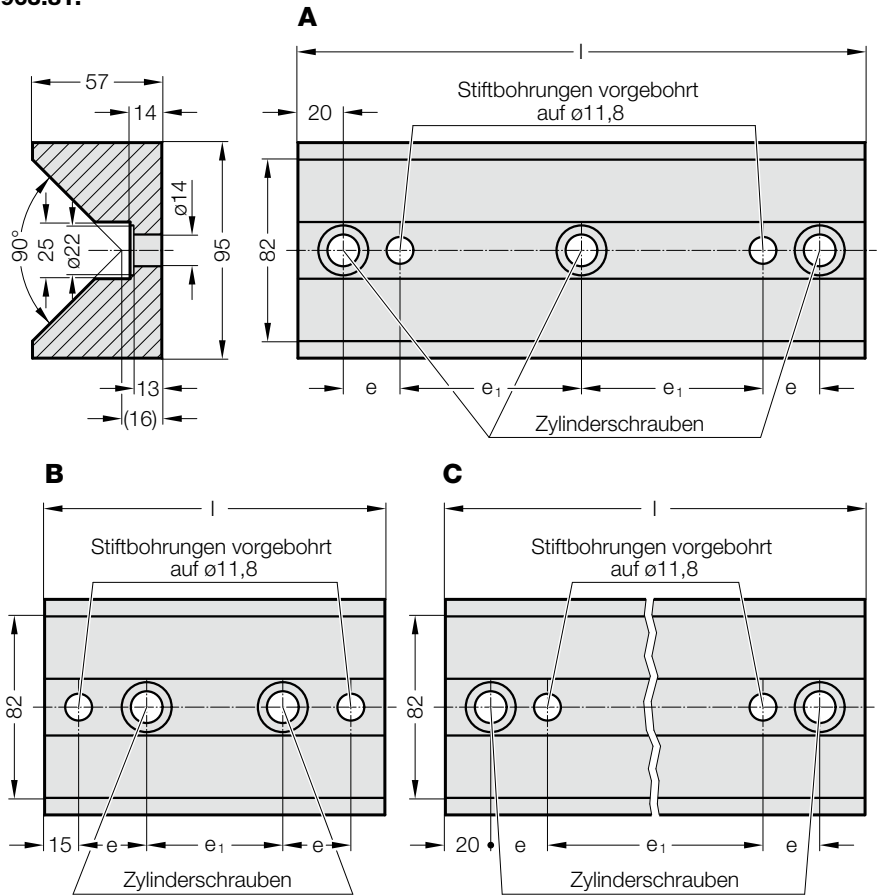

Werkstoff:

Stahl, Gleitflächen oberflächengehärtet

Hinweis:

Lieferung ohne Schrauben und Stifte.

Befestigung:

Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 M12 verwenden.

2963.81. Prismenführung, Stahl

Bestell-Nummer	Form	l	e	e ₁	Anzahl Bohrungen
2963.81.095.057.0150	B	150	30	60	2
2963.81.095.057.0200	C	200	25	110	2
2963.81.095.057.0250	A	250	25	80	3
2963.81.095.057.0300	A	300	30	100	3