


Trennsteg, Einsteckböden, Fachböden - Standardmäßig werden igus® Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!

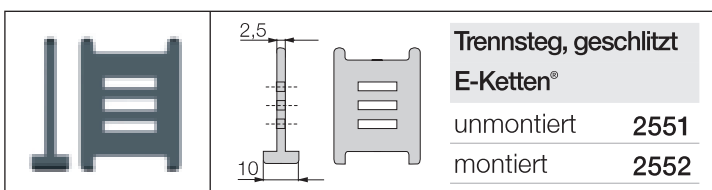


Trennsteg, geschlitzt

E-Ketten®

unmontiert **2551**

montiert **2552**

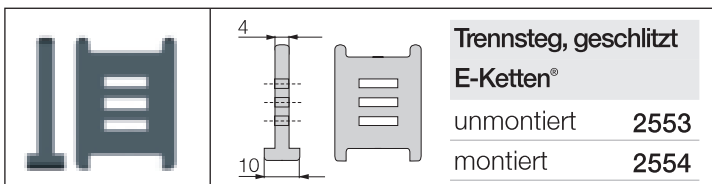


Trennsteg, geschlitzt

E-Ketten®

unmontiert **2553**

montiert **2554**

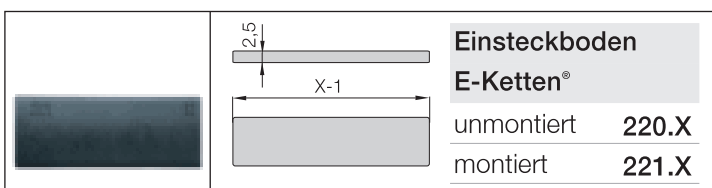


Einsteckboden

E-Ketten®

unmontiert **220.X**

montiert **221.X**

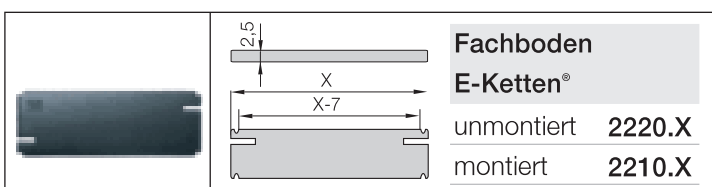

Fachboden

E-Ketten®

unmontiert **2200.X**

montiert **2210.X**

Standard Trennsteg geschlitzt 2551 und Trennsteg geschlitzt 2553

Vertikale Unterteilung in E-Ketten®. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden. (Welcher Trennsteg verwendet wird, kann von eventuell gewünschten Nachrüstungen abhängig gemacht werden)

Einsteckboden 220.X

Sinnvoll beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern. Für eine durchgängige Unterteilung. Einsteckböden können im Höhenraster von 5 mm (in 3 Stufen) angeordnet werden.

Fachboden 2200.X

Bei Leitungen mit verschiedenen Durchmessern können Fachböden höhenversetzt eingesetzt werden. Sie können im Höhenraster von 5 mm (in 3 Stufen) angeordnet werden.

Einsteckböden

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
038	220.38	221.38	077	220.77	221.77
057	220.57	221.57	103	220.103	221.103

Fachböden

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
018	2200.18	2210.18	048	2200.48	2210.48
023	2200.23	2210.23	058	2200.58	2210.58
028	2200.28	2210.28	068	2200.68	2210.68
033	2200.33	2210.33	073	2200.73	2210.73
038	2200.38	2210.38	088	2200.88	2210.88
043	2200.43	2210.43	099	2200.99	2210.99