




**Kunststoff - einteilig**

- Einteiliges Anschlusselement - fester Sitz
- Korrosionsbeständig
- Vorkonfektionierbar
- Anschraubflächen innen/außen passend


Mitnehmer mit Bohrung  
(Außenlasche) 040...1 (PZ)

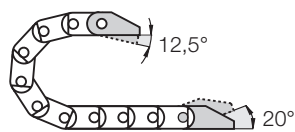


040...2 (PZ) Festpunkt  
mit Bolzen (Innenlasche)

Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente ► Bestellbeispiel "vormontiert" unten

040...1 (PZ)  
Mitnehmer

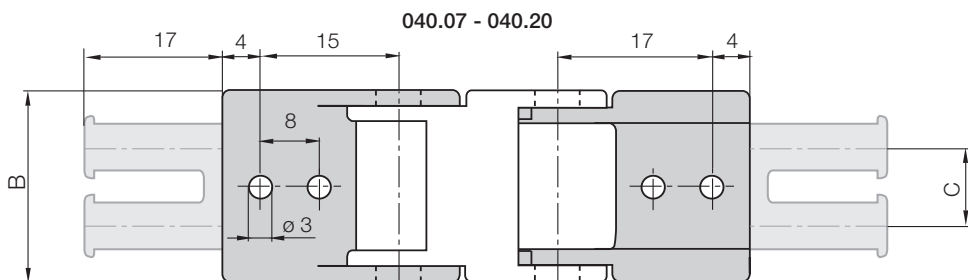

040...2 (PZ)  
Festpunkt

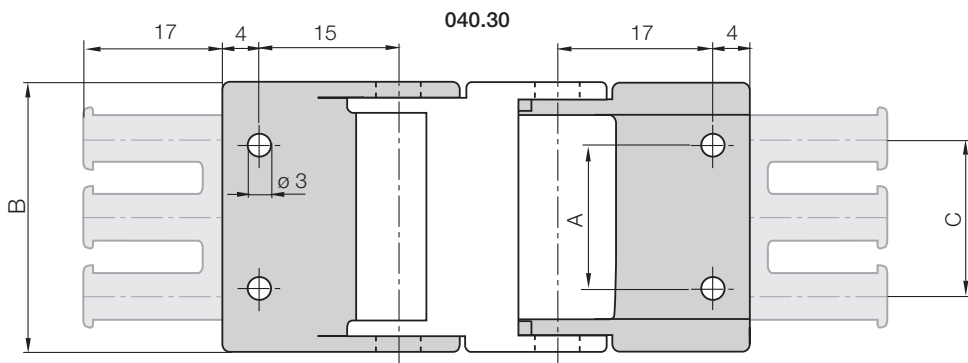

**Maße und Bestellvarianten**

Für Kettentyp	Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämmen	Art. Nr. Komplettsatz ohne Kämmen	Zähnezahl	Maß A [mm]	Maß B [mm]	Maß C [mm]
04.07. ►	040.07. 12 PZ	040.07. 12	1	-	12	-
04.10. ►	040.10. 12 PZ	040.10. 12	1	-	15	-
04.16. ►	040.16. 12 PZ	040.16. 12	2	-	21	10
04.20. ►	040.20. 12 PZ	040.20. 12	2	-	25	10
04.30. ►	040.30. 12 PZ	040.30. 12	3	22	35	20

Für die vormontierte Variante bitte den Index A1...A4 anfügen z.B. 040.10. 12 PZ A1

**Bestellbeispiel**

040. 10. 12 PZ A2

A. bei vormontierten Varianten angeben  
Mit montierten Zugentlastungskämmen  
Komplettsatz = 12  
Breiten-Index  
Anschlusselement für gewählten Kettentyp

**Komplettsatz für beide Enden:**

040. 10. 12 PZ (inkl. Kamm)

**Bei Einzelteil-Bestellung:**

040. 10. 1 PZ (inkl. Kamm)

**Anschlusselement mit Bohrung**

040. 10. 2 PZ (inkl. Kamm)

**Anschlusselement mit Bolzen**



**Quicksnap** - Die komplette Einheit mit der Hand lösbar  
Art. Nr. 040.07.QS



**Quickfix** - Mit Dübel für eine schnelle Montage, lieferbar auf Anfrage

**Weitere Anschlussvarianten**

