


igus® E-KettenSysteme®




Bestellbeispiel

220. 300. 250. 0

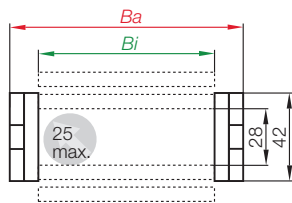


Serie 220 - Vollstegige E-Kette®

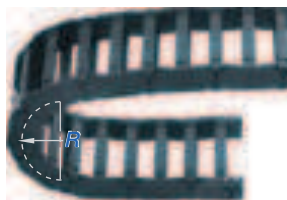

- Robuste, vollstegige Ausführung
- Beidseitig zu öffnen
- Stege herausnehmbar



Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

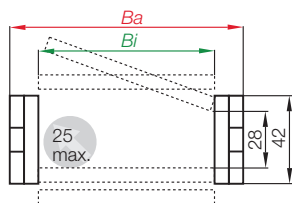

Bestellbeispiel

760. 300. 250. 0



Serie R760 - Geschlossenes E-Rohr



- Geschlossen
- Guter Schutz der Leitungen gegen Verschmutzungen aller Art
- Schutz gegen heiße Späne (bis 900°C)
- Beidseitig zu öffnen: Im Innenradius können die Böden an beliebiger Stelle entnommen werden, im Außenradius kann der Deckel zusätzlich aufgeklappt werden



igus® GmbH  
51147 Köln


**Superleise!**

**Durch spezielle Geräushdämpfer**

Serie 221 - Bestellbeispiel 221.100.250.0

Weitere Informationen unter:

[www.igus.de](http://www.igus.de) oder Tel. +49-0 22 03-96 49-800

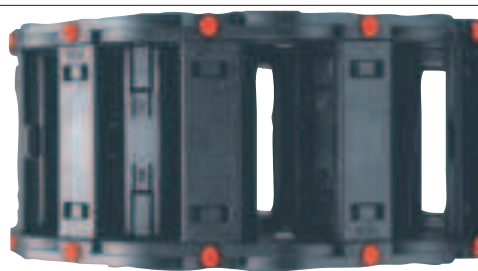

Internet: [www.igus.de](http://www.igus.de)  
E-mail: [info@igus.de](mailto:info@igus.de)

Art. Nr.		<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	220 [kg/m]	R760 [kg/m]
220.040.....	<input type="checkbox"/> .0	40	60	≈ 1,06	–
220/760.050..	<input type="checkbox"/> .0	50	70	≈ 1,10	≈ 1,25
220.062.....	<input type="checkbox"/> .0	62	82	≈ 1,14	–
220.070.....	<input type="checkbox"/> .0	70	90	≈ 1,18	–
220./760.075.	<input type="checkbox"/> .0	75	95	≈ 1,21	≈ 1,44
220.087.....	<input type="checkbox"/> .0	87	107	≈ 1,27	–
220/760.100..	<input type="checkbox"/> .0	100	120	≈ 1,32	≈ 1,64
220/760.125..	<input type="checkbox"/> .0	125	145	≈ 1,43	≈ 1,84
220/760.150..	<input type="checkbox"/> .0	150	170	≈ 1,54	≈ 2,02
220/760.175..	<input type="checkbox"/> .0	175	195	≈ 1,65	≈ 2,26
220/760.200..	<input type="checkbox"/> .0	200	220	≈ 1,76	≈ 2,40
220/760.225..	<input type="checkbox"/> .0	225	245	≈ 1,87	≈ 2,56
220/760.250..	<input type="checkbox"/> .0	250	270	≈ 1,98	≈ 2,85
220.275.....	<input type="checkbox"/> .0	275	295	≈ 2,09	–
220/760.300..	<input type="checkbox"/> .0	300	320	≈ 2,20	≈ 3,21

## Heiße Späne bis 850°C

E-Rohre, an denen 850 °C heiße Späne abprallen, als Sonderanfertigung. Manche Anwendungen im Spänebereich hinterließen Brand- und Schmelzspuren. Mit dem igus®-Werkstoff igumid HT ist Schluss damit.

Bestellbeispiele:

Komplettes E-Rohr aus HT\*:

**760.050.150.0.HT**

Nur Deckel aus HT:

**760.050.HTE.150.0**

\*für lange Verfahrswege nach Rücksprache

Weitere Informationen:

[www.igus.de/de/HT](http://www.igus.de/de/HT)

**Lieferzeit 10 Werktagen**

System E4/00  
Innenhöhe: 28 mm

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222


### lieferbare Biegeradien

R [mm] 055\* 063\* 075 100 125 150 175 200 250

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. 220.300.250.0

0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung: 46 mm/Glied - Glieder/m = 22


\*Nicht für R760 lieferbar

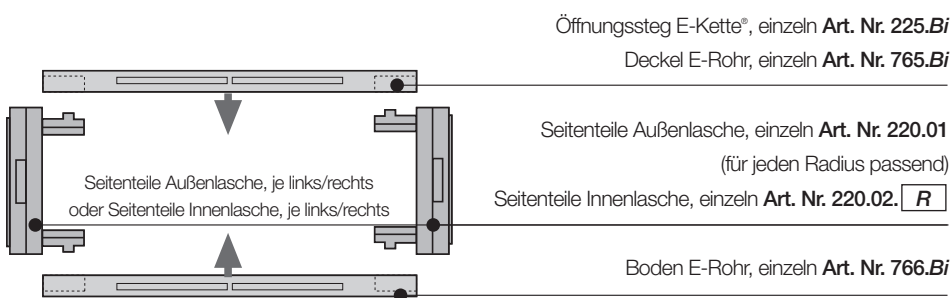

### Art. Nr. Einzelteile Kettenglieder

Seitenteil Innenlasche

 Seitenteil Außenlasche



► Seite 7.255