




Bestellbeispiel

280.	30.	300.	0
Farbe schwarz			
Biege-radius			
Index			
Serie			

### Serie 280 - Vollstegige E-Kette®

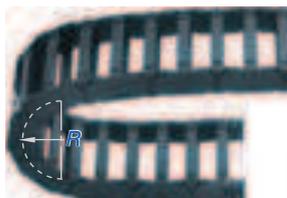


- Vollstegig
- Beim Einsatz steifer Hydraulikschläuche
- Bei besonders harten Einsatzfällen
- Beidseitig zu öffnen

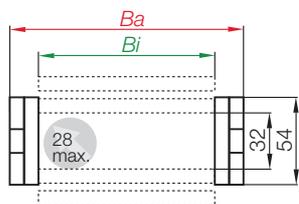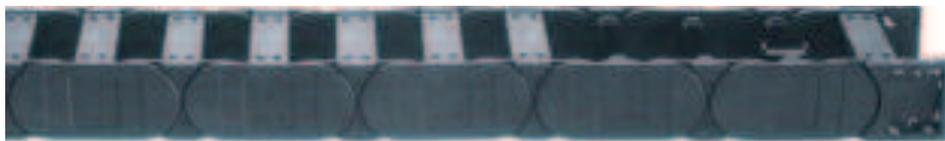


Bestellbeispiel

290.	20.	300.	0
Farbe schwarz			
Biege-radius			
Index			
Serie			

### Standard Serie 290 - Halbstegige E-Kette®

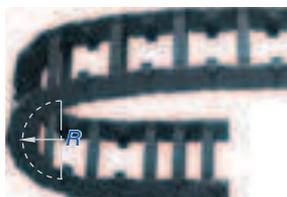


- Halbstegig = Standard
- Für fast alle Einsatzfälle
- Beidseitig zu öffnen
- Montagefreundlich
- Stabil
- Preiswert

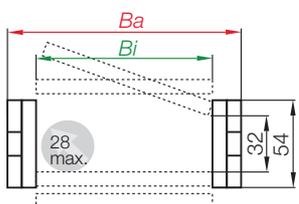

Bestellbeispiel

770.	30.	300.	0
Farbe schwarz			
Biege-radius			
Index			
Serie			

### Serie R770 - Geschlossenes E-Rohr

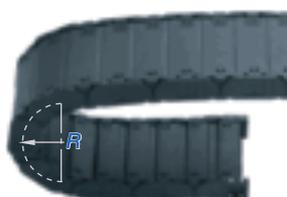


- Geschlossen
- Guter Schutz der Leitungen gegen Verschmutzungen aller Art
- Schutz gegen heiße Späne (900°C)
- Beidseitig zu öffnen: Im Innenradius können die Böden an beliebiger Stelle entnommen werden, im Außenradius kann der Deckel zusätzlich aufgeklappt werden



## Superleise! Durch spezielle Geräuschkämpfer

Serie 281 - Bestellbeispiel 281.10.250.0  
Weitere Informationen unter:  
[www.igus.de](http://www.igus.de) oder Tel. +49-0 22 03-96 49-800

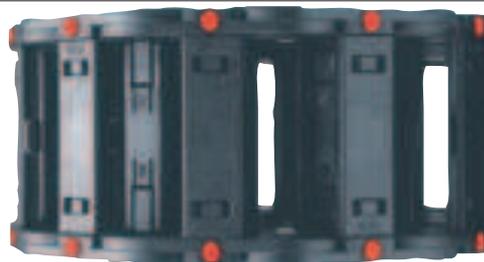

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	280 [kg/m]	290 [kg/m]	R770 [kg/m]
280/290/770.05... <input type="checkbox"/> .0*	50	73	≈ 1,73	≈ 1,64	≈ 2,63
280/290.06..... <input type="checkbox"/> .0	68	91	≈ 1,79	≈ 1,67	-
280/290/770.07... <input type="checkbox"/> .0	75	98	≈ 1,84	≈ 1,69	≈ 2,75
280/290.087..... <input type="checkbox"/> .0	87	110	≈ 1,93	≈ 1,73	-
280/290/770.10... <input type="checkbox"/> .0	100	123	≈ 2,02	≈ 1,78	≈ 2,83
280/290/770.11... <input type="checkbox"/> .0	108	131	≈ 2,08	≈ 1,81	≈ 2,94
280/290.112..... <input type="checkbox"/> .0	112	136	≈ 2,15	≈ 1,84	-
280/290/770.12... <input type="checkbox"/> .0	125	148	≈ 2,20	≈ 1,87	≈ 3,03
280/290.137..... <input type="checkbox"/> .0	137	161	≈ 2,29	≈ 1,91	-
280/290/770.15... <input type="checkbox"/> .0	150	173	≈ 2,38	≈ 1,96	≈ 3,19
280/290.162..... <input type="checkbox"/> .0	162	186	≈ 2,44	≈ 1,99	-
280/290/770.17... <input type="checkbox"/> .0	168	191	≈ 2,51	≈ 2,02	≈ 3,39
280/290.18..... <input type="checkbox"/> .0	175	198	≈ 2,56	≈ 2,05	-
280/290.187..... <input type="checkbox"/> .0	187	211	≈ 2,65	≈ 2,09	-
280/290/770.20... <input type="checkbox"/> .0	200	223	≈ 2,74	≈ 2,14	≈ 3,59
280/290.212..... <input type="checkbox"/> .0	212	236	≈ 2,87	≈ 2,20	-
280/290.23..... <input type="checkbox"/> .0	225	248	≈ 2,92	≈ 2,22	-
280/290.237..... <input type="checkbox"/> .0	237	261	≈ 3,05	≈ 2,29	-
280/290/770.25... <input type="checkbox"/> .0	250	273	≈ 3,10	≈ 2,32	≈ 4,04
280/290.262..... <input type="checkbox"/> .0	262	286	≈ 3,19	≈ 2,36	-
280/290.28..... <input type="checkbox"/> .0	275	298	≈ 3,28	≈ 2,41	-
280/290.29..... <input type="checkbox"/> .0	287	311	≈ 3,37	≈ 2,45	-
280/290/770.30... <input type="checkbox"/> .0	300	323	≈ 3,46	≈ 2,50	≈ 4,43
280/290.312..... <input type="checkbox"/> .0	312	336	≈ 3,59	≈ 2,56	-
280/290.325..... <input type="checkbox"/> .0	325	348	≈ 3,68	≈ 2,60	-
280/290.337..... <input type="checkbox"/> .0	337	361	≈ 3,77	≈ 2,65	-
280/290.350..... <input type="checkbox"/> .0	350	373	≈ 3,86	≈ 2,69	-
280/290.362..... <input type="checkbox"/> .0	362	386	≈ 3,95	≈ 2,74	-
280/290.375..... <input type="checkbox"/> .0	375	398	≈ 4,04	≈ 2,79	-
280/290.387..... <input type="checkbox"/> .0	387	411	≈ 4,11	≈ 2,82	-
280/290.400..... <input type="checkbox"/> .0	400	423	≈ 4,18	≈ 2,86	-

**lieferbare Biegeradien**

R [mm] 063\*\* 075\*\* 100\*\* 125 150 175 200 220 250 300

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. 280.30.300.0

0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39 · Teilung: 56 mm/Glied - Glieder/m = 18

\*Deckel herausnehmbar, nicht schwenkbar · \*\*Nicht für R770 lieferbar

## Heiße Späne bis 850°C

E-Rohre, an denen 850 °C heiße Späne abprallen, als Sonderanfertigung. Manche Anwendungen im Spänebereich hinterließen Brand- und Schmelzspuren. Mit dem igus®-Werkstoff igumid HT ist Schluss damit.

**Bestellbeispiele:**

**Komplettes E-Rohr aus HT\*:**

**770.30.150.0.HT**

**Nur Deckel aus HT:**

**770.30.HTE.150.0**

\*für lange Verfahrwege nach Rücksprache

**Weitere Informationen:**

[www.igus.de/de/HT](http://www.igus.de/de/HT)


**Lieferzeit 10 Werktagen**

System E4/00  
Innenhöhe: 32 mm

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222




Erweiterungsbügel für dicke Schläuche ▶ Seite 7.270

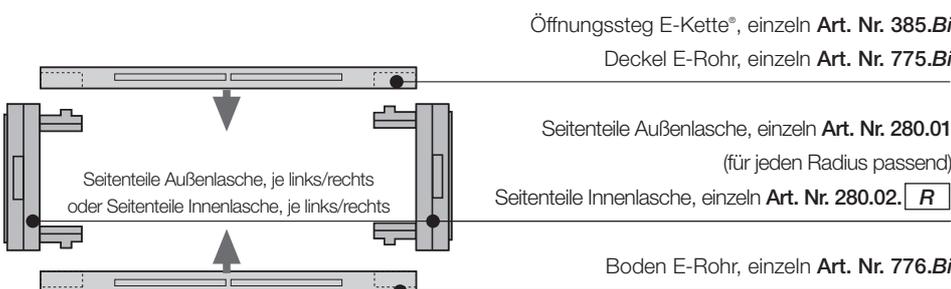

### Art. Nr. Einzelteile Kettenglieder

Seitenteil Innenlasche

 Seitenteil Außenlasche



▶ Seite 7.255