


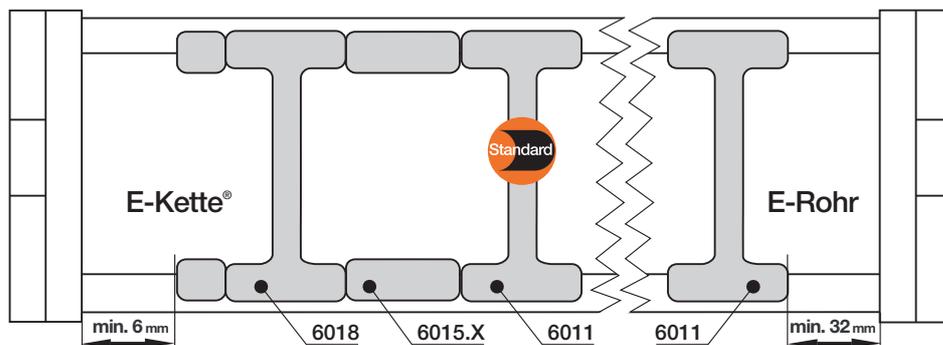

Standardmäßig werden igus® Trennstege jedes 2. Kettenglied montiert! **Hinweis: Seitenabstand von min. 32 mm (E-Rohr) und min. 6 mm (E-Kette®) beachten!**

(Ausnahme: Klemmtrennsteg 6008 = 23 mm Mindestabstand)



Trennsteg
6001



Abstandhalter
6005.XX



Klemmtrennsteg
6008


Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.de
E-mail: info@igus.de

Trennsteg, für E-Ketten® und E-Rohre

unmontiert	6001
montiert	6011

 


Abstandhalter*, für E-Ketten®

unmontiert	6005.XX
montiert	6015.XX



Klemmtrennsteg, für E-Ketten®

unmontiert	6008
montiert	6018

 

*Für Anwendungen *auf der Seite*

Variante 1: Trennsteg und Abstandhalter

● **Standardtrennsteg 6001 für E-Ketten® und E-Rohre** bietet durch seinen breiten Fuß sicheres Standvermögen, auch bei dicken Leitungen und Schläuchen

● Trennstege (z.B. "auf der Seite liegend") können durch **Abstandhalter 6005.XX für E-Ketten®** in ihrer Position fixiert werden. Die verfügbare Innenhöhe reduziert sich um 2 mm je Abstandhalter und Seite. Um dies zu vermeiden, können die Teile auch von außen auf den Öffnungssteg montiert werden (nicht bei langen Verfahrwegen) **XX = Breite Abstandhalter** (Wählbar 10, 15, 20 mm)

Außerdem:

● **Klemmtrennsteg 6008 für E-Ketten®** - mit erhöhter Haltekraft für Anwendungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, oder extremen Belastungen. Die erhöhte Haltekraft wird durch asymmetrische Haltekralen zum Kettensteg hergestellt. Bitte auf eine gleichmäßige Ausrichtung achten. Empfehlung: Ein Klemmtrennsteg pro Kettenglied für bessere Montierbarkeit