

**Hinweis für E-Rohr:** Bitte Mindestabstand von min. 30 mm zu den Seitenlaschen beachten!  
Standardmäßig werden igus® Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!

	 2,5 8	<b>Höhenschlitzsteg, offen</b> <b>E-Ketten® / E-Rohre</b> unmontiert <b>297</b> montiert <b>298</b>
 3 6	<b>Höhenschlitzsteg</b> <b>E-Ketten® / E-Rohre</b> unmontiert <b>291</b> montiert <b>292</b>	
	 12 12	<b>Schnellteilungssteg,</b> <b>teilbar E-Ketten®</b> unmontiert <b>T323</b> montiert <b>T323M</b>
 2,5 10	<b>Klemmtrennsteg</b> <b>E-Ketten®</b> unmontiert <b>293</b> montiert <b>294</b>	
 X-8	<b>Zwischen-</b> <b>boden</b> unmontiert <b>386.X</b> montiert <b>387.X</b>	

## Höhenschlitzsteg 297 (einseitig offen)

Schnelle Montage - Nachträglicher Einbau in bestehende Aufteilung ohne Demontage möglich (oberste und unterste Raststufe nicht mit Zwischenboden belegbar)

## Höhenschlitzsteg 291

Für sehr feine Unterteilung. Kein nachträglicher Einbau in bestehende Aufteilung ohne Demontage der Innenaufteilung möglich.

## Schnellteilungssteg T323 (nur für E-Ketten®)


Zur schnellen nachträglichen Unterteilung oder zur Erstbestückung ohne Demontage der Innenaufteilung.

## Klemmtrennsteg 293 (nur für E-Ketten®)

Für Umgebungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit (> 85%). Klemmt mit Presssitz. Empfehlung: Ein Klemmtrennsteg pro Kettenglied für bessere Montierbarkeit.

## Zwischenboden 386.X

Für eine horizontale Unterteilung. Zwischenböden können im Höhenraster von 7 mm (in 3 Stufen) verschiedener Breite angeordnet werden (nicht in Kombination mit 3804, 383).

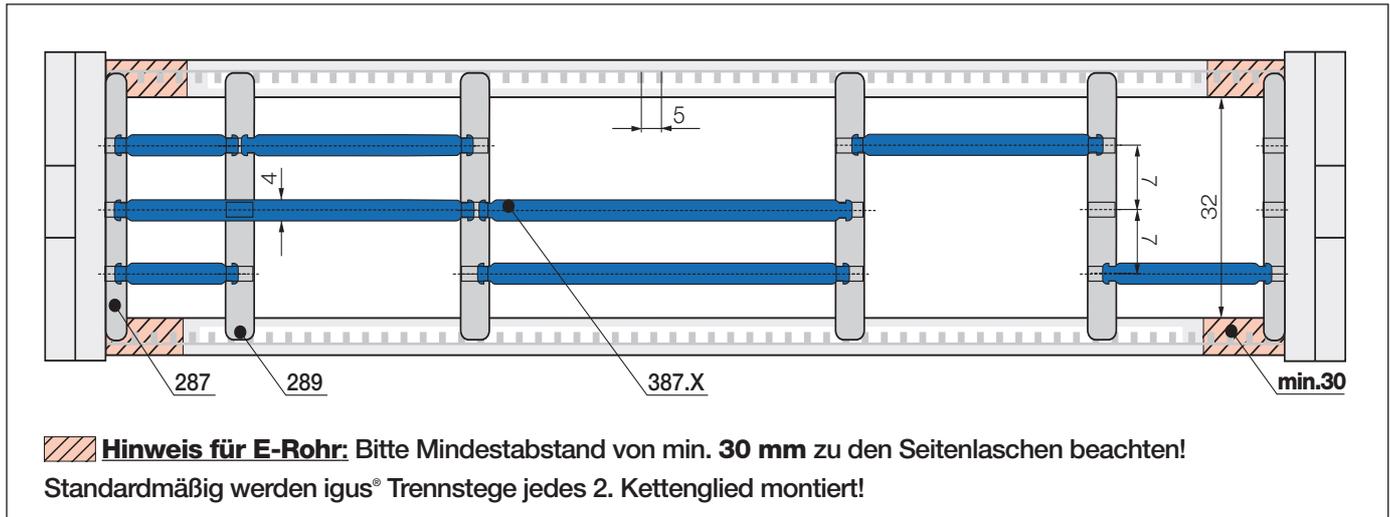

		<b>Teilungssteg</b> E-Ketten® / E-Rohre
	8	unmontiert <b>288</b>
		montiert <b>289</b>
		<b>Seitenplatte</b> E-Ketten® / E-Rohre
	4	unmontiert <b>286</b>
		montiert <b>287</b>

### Teilungssteg 288

für regalförmige Aufteilung mit Zwischenböden 386.X (Tabelle unten) im Höhenraster von 7 mm (in 3 Stufen).

### Seitenplatte 286

wie Teilungssteg. Ermöglicht eine regalförmige Aufteilung bis an die Seitenlaschen. Kein Mindestseitenabstand nötig!

### Zwischenböden - für Innenaufteilungs-Optionen

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
018	<b>386.18</b>	<b>387.18</b>	054	<b>386.54</b>	<b>387.54</b>	150	<b>386.150</b>	<b>387.150</b>
023	<b>386.23</b>	<b>387.23</b>	062	<b>386.62</b>	<b>387.62</b>	175	<b>386.175</b>	<b>387.175</b>
025	<b>386.25</b>	<b>387.25</b>	075	<b>386.75</b>	<b>387.75</b>	200	<b>386.200</b>	<b>387.200</b>
028	<b>386.28</b>	<b>387.28</b>	087	<b>386.87</b>	<b>387.87</b>	208	<b>386.208</b>	<b>387.208</b>
033	<b>386.33</b>	<b>387.33</b>	100	<b>386.100</b>	<b>387.100</b>	225	<b>386.225</b>	<b>387.225</b>
043	<b>386.43</b>	<b>387.43</b>	108	<b>386.108</b>	<b>387.108</b>			
050	<b>386.50</b>	<b>387.50</b>	125	<b>386.125</b>	<b>387.125</b>			