

Hinweis für E-Rohr: Bitte Mindestabstand von min. 30 mm zu den Seitenlaschen beachten!
Standardmäßig werden igus® Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!

		Höhenschlitzsteg, offen E-Ketten® / E-Rohre
		unmontiert 397 montiert 398

Höhenschlitzsteg 397 (einseitig offen)

Schnelle Montage - Nachträglicher Einbau in bestehende Aufteilung ohne Demontage möglich (oberste und unterste Raststufe nicht mit Zwischenboden belegbar)

		Höhenschlitzsteg E-Ketten® / E-Rohre
		unmontiert 391 montiert 392

Höhenschlitzsteg 391

Für sehr feine Unterteilung. Kein nachträglicher Einbau in bestehende Aufteilung ohne Demontage der Innenaufteilung möglich.

		Schnellteilungssteg, teilbar E-Ketten®
		unmontiert T423 montiert T423M

Schnellteilungssteg T423 (nur für E-Ketten®)

Zur schnellen nachträglichen Unterteilung oder zur Erstbestückung ohne Demontage der Innenaufteilung.

		Klemmtrennsteg E-Ketten®
		unmontiert 3804 montiert 3814

Klemmtrennsteg 3804 (nur für E-Ketten®)

Für Umgebungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit (> 85%). Klemmt mit Presssitz. Empfehlung: Ein Klemmtrennsteg pro Kettenglied für bessere Montierbarkeit.

		Klemmtrennsteg E-Rohre
		unmontiert 383 montiert 384

Klemmtrennsteg 383 (nur für E-Rohre)

Erfüllt die gleichen Funktionen im E-Rohr R4.42.

		Zwischenboden
		unmontiert 386.X montiert 387.X


Zwischenboden 386.X

Für eine horizontale Unterteilung. Zwischenböden können im Höhenraster von 7 mm (in 5 Stufen) verschiedener Breite angeordnet werden - siehe nebenstehende Tabelle (nicht in Kombination mit 3804, 383).

E4.1 | Serie E4.42 | Innenaufteilung | Optionen

Komplettes bisheriges Innenaufteilungsprogramm weiterhin bestellbar ► www.igus.de/de/E4.42

E4.42
H4.42
R4.42

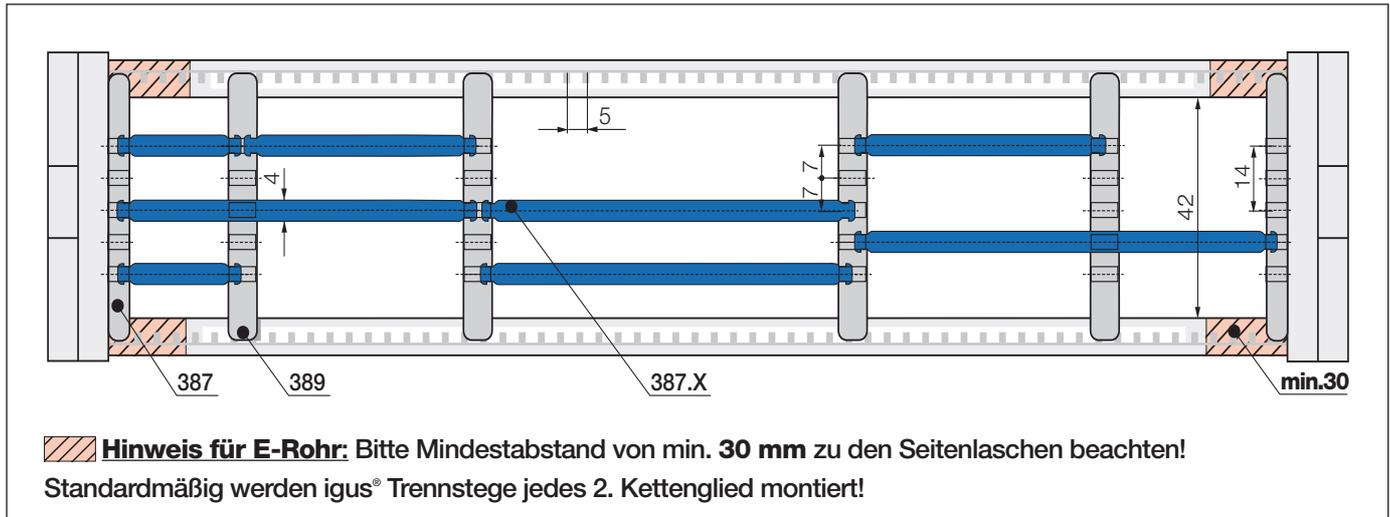

		Teilungssteg E-Ketten® / E-Rohre unmontiert 388 montiert 389
		Seitenplatte E-Ketten® / E-Rohre unmontiert 386 montiert 387

Teilungssteg 388

für regalförmige Aufteilung mit Zwischenböden 386.X
(Tabelle unten) im Höhenraster von 7 mm (in 5 Stufen).

Seitenplatte 386

wie Teilungssteg. Ermöglicht eine regalförmige Aufteilung bis an die Seitenlaschen. Kein Mindestseitenabstand nötig!

Zwischenböden - für Innenaufteilungs-Optionen

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
018	386.18	387.18	050	386.50	387.50	108	386.108	387.108
023	386.23	387.23	054	386.54	387.54	125	386.125	387.125
025	386.25	387.25	062	386.62	387.62	150	386.150	387.150
028	386.28	387.28	075	386.75	387.75	175	386.175	387.175
033	386.33	387.33	087	386.87	387.87	200	386.200	387.200
043	386.43	387.43	100	386.100	387.100	208	386.208	387.208