



**E-Rohre** | Beidseitig aufklappbar | Serie **R4.28** geschlossen

Art. Nr. geschlossen	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	R4.28 [kg/m]
R4.28. 050. <i>R.0</i>	50	70	2,20
R4.28. 075. <i>R.0</i>	75	95	2,32
R4.28. 100. <i>R.0</i>	100	120	2,54
R4.28. 125. <i>R.0</i>	125	145	2,78
R4.28. 150. <i>R.0</i>	150	170	3,02

Art. Nr. geschlossen	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	R4.28 [kg/m]
R4.28. 175. <i>R.0</i>	175	195	3,26
R4.28. 200. <i>R.0</i>	200	220	3,50
R4.28. 225. <i>R.0</i>	225	245	3,82
R4.28. 250. <i>R.0</i>	250	270	3,98
R4.28. 300. <i>R.0</i>	300	320	4,46

Lieferbare Biegeradien *R* [mm] 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. **R4.28.100.100.0**

**Wann nehme ich geschlossene E-Rohre:**

- Guter Schutz der Leitungen gegen Verschmutzungen aller Art
- Beidseitig zu öffnen: Im Innenradius können die Böden an beliebiger Stelle entnommen werden, im Außenradius kann der Deckel zusätzlich aufgeklappt werden
- Optional HT-Version, Schutz gegen heiße Späne bis 850°C




**Bestellschlüssel für alle Typen**

**E4 .28. 100. 100. 0** Vollstegige E-Kette®  
**R4 .28. 100. 100. 0** Halbstegige E-Kette®



**Dimensionierung**

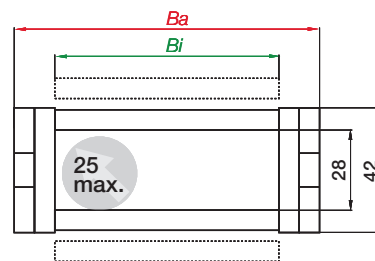

**E4.28.100.100.0** = Vollstegige E-Kette® mit *Bi* 100 mm Innenbreite und einem *R* 100 mm Radius, Farbe schwarz  
**R4.28.100.100.0** = Geschlossenes E-Rohr mit *Bi* 100 mm Innenbreite und einem *R* 100 mm Radius, Farbe schwarz  
 Weitere Bestellbeispiele mit Varianten und Konfiguration ► Seite 7.40



**Standard E-Rohre inkl. Zubehör ab Lager lieferbar. Lieferzeit 24h oder heute.\***  
 \*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware