 



**Variante Stahlanschlusselement - pendelnd**

- Für pendelnde Verbindungen
- Gleicher Satz (2-teilig) für alle Kettenbreiten
- Elektrisch leitend



Mögliche Befestigungsvarianten -  
weitere Einbauwinkel ► siehe Einbau-Skizze


Mitnehmer  
40400.1

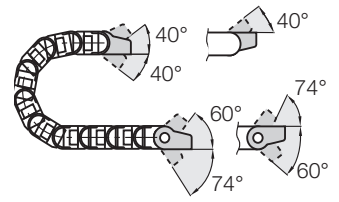

Festpunkt  
40400.2

Mitnehmer  
40400.1

Festpunkt  
40400.2

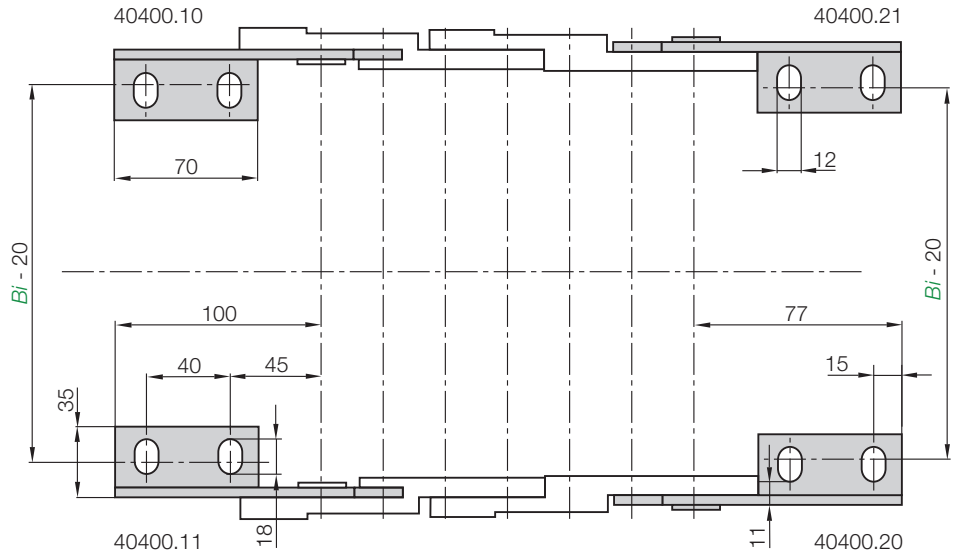

Für Ketten- typ:	Art. Nr. Komplettsatz	Bi [mm]	Für Ketten- typ:	Art. Nr. Komplettsatz	Bi [mm]
4040-4140.05	40400.12	50	4040-4140.31	40400.12	312
4040-4140.06	40400.12	65	4040-4140.32	40400.12	325
4040-4140-8840.07	40400.12	75	4040-4140.33	40400.12	337
4040-4140-8840.08	40400.12	87	4040-4140-8840.35	40400.12	350
4040-4140-8840.10	40400.12	100	4040-4140.36	40400.12	362
4040-4140.11	40400.12	112	4040-4140.37	40400.12	375
4040-4140-8840.12	40400.12	125	4040-4140.38	40400.12	387
4040-4140.13	40400.12	137	4040-4140-8840.40	40400.12	400
4040-4140-8840.15	40400.12	150	4040-4140.41	40400.12	412
4040-4140.16	40400.12	162	4040-4140.42	40400.12	425
4040-4140.17	40400.12	175	4040-4140.43	40400.12	437
4040-4140.18	40400.12	187	4040-4140.45	40400.12	450
4040-4140-8840.20	40400.12	200	4040-4140-8840.46	40400.12	462
4040-4140.21	40400.12	212	4040-4140.47	40400.12	475
4040-4140.22	40400.12	225	4040-4140.48	40400.12	487
4040-4140.23	40400.12	237	4040-4140.50	40400.12	500
4040-4140-8840.25	40400.12	250	4040-4140.51	40400.12	512
4040-4140.26	40400.12	262	4040-4140.52	40400.12	525
4040-4140-8840.27	40400.12	275	4040-4140.53	40400.12	537
4040-4140.28	40400.12	287	4040-4140.55	40400.12	550
4040-4140-8840.30	40400.12	300	4040-4140.60	40400.12	600

40400.12 Komplettsatz,  
je 2 Teile mit Bolzen / Bohrung  
Bei Einzelteil-Bestellung:  
40400.1 Anschluss-  
element  
Mitnehmer je 1 Teil links / rechts  
40400.2 Anschluss-  
element  
Festpunkt je 1 Teil links / rechts

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH  
51147 Köln

Internet: www.igus.de  
E-mail: info@igus.de