


Der Standard - Variante KMA* - pendelnd

 

- Empfehlung für freitragende und gleitende Anwendungen
- Für enge Einbauverhältnisse
- Option - integrierte C-Profil-Zugentlastung mit Chainfix-Clips oder Kettenkämme
- Korrosionsbeständig
- Universell montierbar mit "Rundum"- Befestigungsmöglichkeit

*KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement

Mitnehmer
50500/98500...1

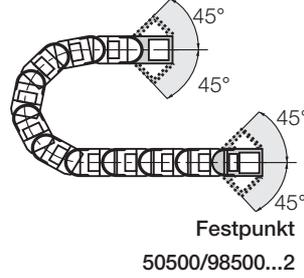

Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei der Wahl des KMA-Anschlusselements

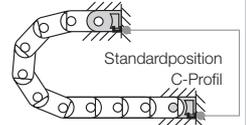



Variante KMA - starr

- Empfehlung für hängende und stehende Anwendungen


Außerdem:

- Universell montierbar
- C-Profil Option
- Korrosionsbeständig
- Für starre Verbindungen
- Für extreme Beschleunigungen

Mitnehmer
51500/99500...1

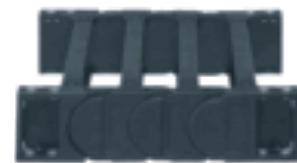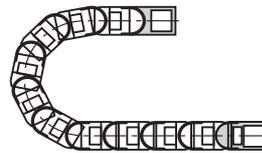


Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei der Wahl des KMA-Anschlusselements

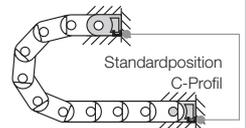

Festpunkt
50500/98500...2 (pendelnd)
51500/99500...2 (starr)

Mitnehmer
(pendelnd) 50500/98500...1
(starr) 51500/99500...1

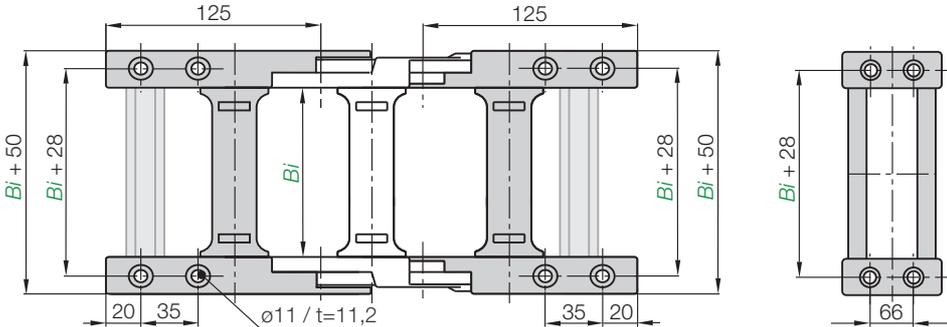

Breiten- Art. Nr. Komplettsatz				C-Profil	Bi	Breiten- Art. Nr. Komplettsatz				C-Profil	Bi
index	pendelnd	starr	Option			index	pendelnd	starr	Option		
.05.	▶ 50500	51500	.05.12. C	50	.31.	▶ 50500	51500	.31.12. C	312		
.06.	▶ 50500	51500	.06.12. C	65	.32.	▶ 50500	51500	.32.12. C	325		
.07.	▶ 50500/98500	51500/99500	.07.12. C	75	.33.	▶ 50500	51500	.33.12. C	337		
.08.	▶ 50500	51500	.08.12. C	87	.35.	▶ 50500/98500	51500/99500	.35.12. C	350		
.10.	▶ 50500/98500	51500/99500	.10.12. C	100	.36.	▶ 50500	51500	.36.12. C	362		
.11.	▶ 50500	51500	.11.12. C	112	.37.	▶ 50500	51500	.37.12. C	375		
.12.	▶ 50500/98500	51500/99500	.12.12. C	125	.38.	▶ 50500	51500	.38.12. C	387		
.13.	▶ 50500	51500	.13.12. C	137	.40.	▶ 50500/98500	51500/99500	.40.12. C	400		
.15.	▶ 50500/98500	51500/99500	.15.12. C	150	.41.	▶ 50500	51500	.41.12. C	412		
.16.	▶ 50500	51500	.16.12. C	162	.42.	▶ 50500	51500	.42.12. C	425		
.17.	▶ 50500/98500	51500/99500	.17.12. C	175	.43.	▶ 50500	51500	.43.12. C	437		
.18.	▶ 50500	51500	.18.12. C	187	.45.	▶ 50500	51500	.45.12. C	450		
.20.	▶ 50500/98500	51500/99500	.20.12. C	200	.46.	▶ 50500/98500	51500/99500	.46.12. C	462		
.21.	▶ 50500	51500	.21.12. C	212	.47.	▶ 50500	51500	.47.12. C	475		
.22.	▶ 50500	51500	.22.12. C	225	.48.	▶ 50500	51500	.48.12. C	487		
.23.	▶ 50500	51500	.23.12. C	237	.50.	▶ 50500	51500	.50.12. C	500		
.25.	▶ 50500/98500	51500/99500	.25.12. C	250	.51.	▶ 50500	51500	.51.12. C	512		
.26.	▶ 50500	51500	.26.12. C	262	.52.	▶ 50500	51500	.52.12. C	525		
.27.	▶ 50500	51500	.27.12. C	275	.53.	▶ 50500	51500	.53.12. C	537		
.28.	▶ 50500	51500	.28.12. C	287	.55.	▶ 50500	51500	.55.12. C	550		
.30.	▶ 50500/98500	51500/99500	.30.12. C	300	.60.	▶ 50500	51500	.60.12. C	600		

Maße und Bestellvarianten

Bestellbeispiel pendelnd

50500. 07. 12. C
98500.

- Optional mit C-Profil
- Komplettsatz
- Breiten-Index
50500 = E-Kette®
98500 = E-Rohr

Bestellbeispiel starr

51500. 07. 12. C
99500.

- Optional mit C-Profil
- Komplettsatz
- Breiten-Index
51500 = E-Kette®
99500 = E-Rohr

Komplettsatz für beide Enden:

50500. 07. 12

Bei Einzelteil-Bestellung:

50500. 07. 1

Anschlusselement Mitnehmer

50500. 07. 2

Anschlusselement Festpunkt

