

Beim Einsatz von vielen Leitungen mit unterschiedlichen Durchmesser - E-Ketten® und E-Rohre lassen sich sowohl vertikal als auch horizontal unterteilen

System E4/4
Innenhöhe: 80 mm

Variante 2: Zwischenböden

● **Seitenplatten 502, Teilungsstege 503 und Zwischenböden 420.X** bilden das Grundraster eines Regalsystems. Im Höhenraster von **7 mm** können in 11 Stufen **Zwischenböden** verschiedener Breite angeordnet werden

● **Klemnteilungssteg 510** in Kombination mit Zwischenboden. Dreifach geschlitzt (nur für E-Ketten®)

● **Klemmtrennsteg 507 mit Höhengschlitz** - mit erhöhter Haltekraft für Anwendungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, oder extremen Belastungen. Die erhöhte Haltekraft wird durch asymmetrische Haltekrallen zum Kettensteg hergestellt. Bitte auf eine gleichmäßige Ausrichtung achten. Empfehlung: Ein Klemmtrennsteg pro Kettenglied für bessere Montierbarkeit

● Für eine sehr fein unterteilte Lösung werden **Höhenschlitzstege 505** eingesetzt. Diese können jedoch nicht nachträglich in eine bestehende Aufteilung ohne Demontage der Innenaufteilung integriert werden

● **Nachträglich** lässt sich der einseitig **offene Höhengschlitzsteg 509** in bestehende Innenaufteilungen ohne Demontage der bestehenden Innenaufteilung integrieren. Bei Einbau der offenen Höhengschlitzstege kann die oberste und unterste Raststufe nicht mit einem Zwischenboden belegt werden

Seitenplatte für E-Ketten® und E-Rohre		
unmontiert	4	502
montiert	4	512

Teilungssteg für E-Ketten® und E-Rohre		
unmontiert	8	503
montiert	8	513

Klemnteilungssteg für E-Ketten®		
unmontiert	8	510
montiert	8	520

Klemmtrennsteg für E-Ketten®		
unmontiert	4	507
montiert	4	517

Höhenschlitzsteg für E-Ketten® und E-Rohre		
unmontiert	3,5	505
montiert	3,5	515


Höhenschlitzsteg, offen für E-Ketten® und E-Rohre		
unmontiert	3	509
montiert	3	519




Seitenplatte 502



Teilungssteg 503

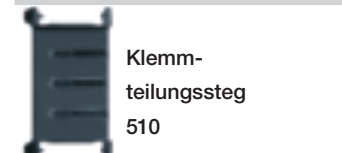


Klemmteilungssteg 510

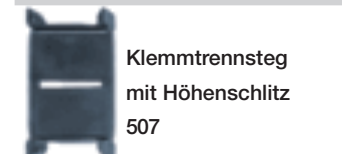

Klemmtrennsteg mit Höhengschlitz 507




Höhenschlitzsteg 505

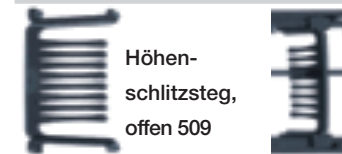

Höhenschlitzsteg, offen 509



Zwischenboden 420.X

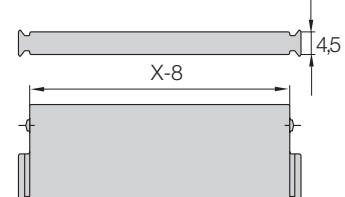

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
018	420.18	421.18
023	420.23	421.23
025	420.25	421.25
028	420.28	421.28
033	420.33	421.33
043	420.43	421.43
050	420.50	421.50
062	420.62	421.62

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
075	420.75	421.75
088	420.88	421.88
100	420.100	421.100
125	420.125	421.125
150	420.150	421.150
175	420.175	421.175
187	420.187	421.187
200	420.200	421.200

Weitere Elemente zur Innenaufteilung für E-Ketten®

Rollclip		
unmontiert	9	489.27
montiert	9	490.27

Rollclip - minimiert den Abrieb an besonders empfindlichen Schläuchen. Er wird einfach auf den Öffnungssteg geklemmt. Die beweglichen Rollen gleichen Bewegungen zwischen Kette und Schlauch aus.

