


Bestellbeispiel

5050HD.	30.	300.	0
---------	-----	------	---

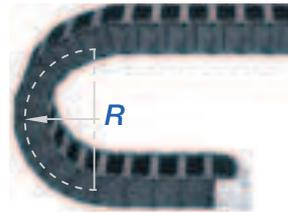


Serie 5050HD - Vollstegige E-Kette®



- Vollstegig
- Für höchste Zusatzlasten
- Bei besonders harten Einsatzfällen
- Beidseitig zu öffnen




Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

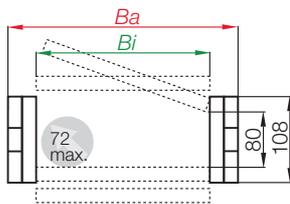


Bestellbeispiel

9850HD.	30.	300.	0
---------	-----	------	---

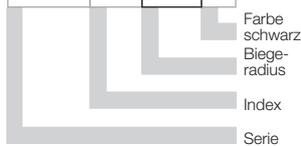

Serie R9850HD - Geschlossenes E-Rohr

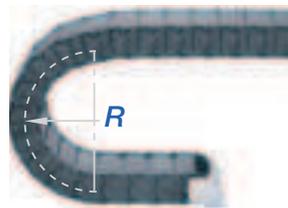

- Geschlossen
- Guter Schutz der Leitungen gegen Verschmutzungen aller Art
- Schutz gegen heiße Späne
- Beidseitig zu öffnen: Im Innenradius können die Böden an beliebiger Stelle entnommen werden, im Außenradius kann der Deckel zusätzlich aufgeklappt werden



igus® GmbH  
51147 Köln

Internet: [www.igus.de](http://www.igus.de)  
E-mail: [info@igus.de](mailto:info@igus.de)

**Rollen statt gleiten: Rol E-Chain®**

Spezielllösung für lange Verfahrswege. 75% weniger Antriebsleistung (gleitende Anwendung) mit igus® Rol E-Chain®.  
Serie 5050RHD und 9850RHD - Bestellbeispiel 5050RHD.30.300.0  
Weitere Informationen: [www.igus.de/de/role](http://www.igus.de/de/role)  
oder Tel. +49-0 22 03-96 49-800




Art. Nr.		<i>Bi</i>	<i>Ba</i>	5050HD R9850HD	
		[mm]	[mm]	[kg/m]	[kg/m]
5050HD.05.	<input type="checkbox"/> .0	50	110	≈ 6,65	-
5050HD.06.	<input type="checkbox"/> .0	65	125	≈ 6,74	-
5050HD/9850HD.07	<input type="checkbox"/> .0	75	135	≈ 6,81	≈ 7,25
5050HD.08.	<input type="checkbox"/> .0	87	147	≈ 6,89	-
5050HD/9850HD.10.	<input type="checkbox"/> .0	100	160	≈ 6,99	≈ 7,55
5050HD.11.	<input type="checkbox"/> .0	112	172	≈ 7,10	-
5050HD/9850HD.12.	<input type="checkbox"/> .0	125	185	≈ 7,18	≈ 7,91
5050HD.13.	<input type="checkbox"/> .0	137	197	≈ 7,32	-
5050HD/9850HD.15.	<input type="checkbox"/> .0	150	210	≈ 7,35	≈ 8,29
5050HD.16.	<input type="checkbox"/> .0	162	222	≈ 7,47	-
5050HD/9850HD.17.	<input type="checkbox"/> .0	175	235	≈ 7,60	≈ 8,60
5050HD.18.	<input type="checkbox"/> .0	187	247	≈ 7,71	-
5050HD/9850HD.20.	<input type="checkbox"/> .0	200	260	≈ 7,77	≈ 8,91
5050HD.21.	<input type="checkbox"/> .0	212	272	≈ 7,84	-
5050HD.22.	<input type="checkbox"/> .0	225	285	≈ 7,91	-
5050HD.23.	<input type="checkbox"/> .0	237	297	≈ 8,02	-
5050HD/9850HD.25.	<input type="checkbox"/> .0	250	310	≈ 8,13	≈ 9,64
5050HD.26.	<input type="checkbox"/> .0	262	322	≈ 8,22	-
5050HD/9850HD.27	<input type="checkbox"/> .0	275	335	≈ 8,32	≈ 10,00
5050HD.28.	<input type="checkbox"/> .0	287	347	≈ 8,38	-
5050HD/9850HD.30.	<input type="checkbox"/> .0	300	360	≈ 8,53	≈ 10,30
5050HD.31.	<input type="checkbox"/> .0	312	372	≈ 8,57	-
5050HD.32.	<input type="checkbox"/> .0	325	385	≈ 8,67	-
5050HD.33.	<input type="checkbox"/> .0	337	397	≈ 8,79	-
5050HD/9850HD.35.	<input type="checkbox"/> .0	350	410	≈ 8,99	≈ 11,00
5050HD.36.	<input type="checkbox"/> .0	362	422	≈ 8,90	-
5050HD.37.	<input type="checkbox"/> .0	375	435	≈ 9,00	-
5050HD.38.	<input type="checkbox"/> .0	387	447	≈ 9,11	-
5050HD/9850HD.40.	<input type="checkbox"/> .0	400	460	≈ 9,38	≈ 12,00
5050HD.41.	<input type="checkbox"/> .0	412	472	≈ 9,31	-
5050HD.42.	<input type="checkbox"/> .0	425	485	≈ 9,60	-
5050HD.43.	<input type="checkbox"/> .0	437	497	≈ 9,44	-
5050HD.45.	<input type="checkbox"/> .0	450	510	≈ 9,55	-
5050HD/9850HD.46.	<input type="checkbox"/> .0	462	522	≈ 9,72	≈ 12,47
5050HD.47.	<input type="checkbox"/> .0	475	535	≈ 9,76	-
5050HD.48.	<input type="checkbox"/> .0	487	547	≈ 10,01	-
5050HD.50.	<input type="checkbox"/> .0	500	560	≈ 10,11	-
5050HD.51.	<input type="checkbox"/> .0	512	572	≈ 10,02	-
5050HD.52.	<input type="checkbox"/> .0	525	585	≈ 10,19	-
5050HD.53.	<input type="checkbox"/> .0	537	597	≈ 10,29	-
5050HD.55.	<input type="checkbox"/> .0	550	610	≈ 10,71	-
5050HD.60.	<input type="checkbox"/> .0	600	660	≈ 10,94	-

lieferbare Biegeradien

R [mm] 200 300 350 500

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. 5050HD.30.300.0  
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39 · Teilung: 91 mm/Glied - Glieder/m = 11

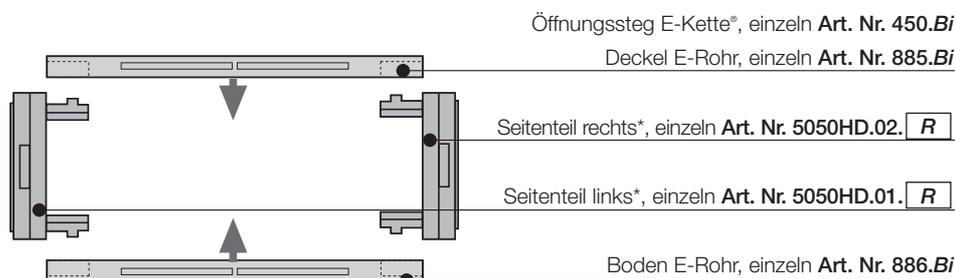

## Heiße Späne bis 850°C

E-Rohre, an denen 850 °C heiße Späne abprallen, als Sonderanfertigung. Manche Anwendungen im Spänebereich hinterließen Brand- und Schmelzspuren. Mit dem igus®-Werkstoff igumid HT ist Schluss damit.

Bestellbeispiele:

Komplettes E-Rohr aus HT\*:

**9850HD.40.350.0.HT**

Nur Deckel aus HT:

**9850HD.40.HTE.350.0**

\*für lange Verfahrwege nach Rücksprache

Weitere Informationen:

[www.igus.de/de/HT](http://www.igus.de/de/HT)

**Lieferzeit 10 Werktagen**

System E4/4  
Innenhöhe: 80 mm

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



▶ Seite 7.317



Mittellaschen-Version -  
für extrem breite E-Ketten®  
▶ auf Anfrage lieferbar



Erweiterungsbügel für dicke  
Schläuche ▶ Seite 7.362

## Art. Nr. Einzelteile Kettenglieder

\*Blickrichtung vom Festpunkt aus in die E-Kette\*