


Antriebszapfen

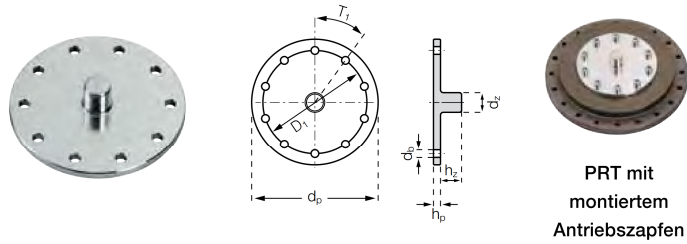


PRT mit montiertem Antriebszapfen

Abmessungen [mm]

dp	hp	dz	hz	D1	T1	db	Art.-Nr.
55	5	10	15	42,5	8x45°	4,5	PRT-AZ-30
90	5	14	15	74	10x36°	5,5	PRT-AZ-60

Handklemmung

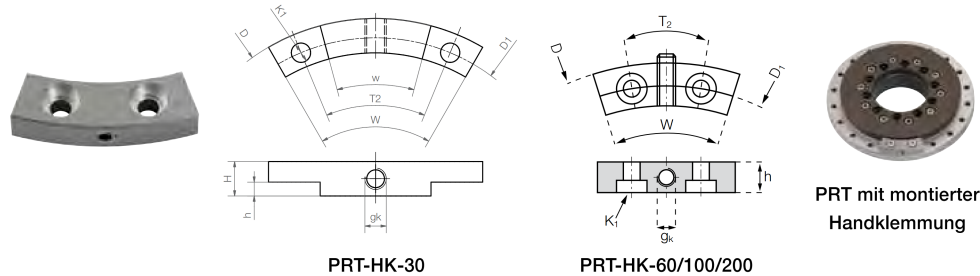

PRT-HK-30


PRT-HK-60/100/200

PRT mit montierter Handklemmung


- Mit 1 Nm Anziehdrehmoment 10 Nm Haltemoment realisierbar
- Einfach mit Außenring zusammen verschrauben

Abmessungen [mm]

D	D1	T2	K1 für Schraube	H	h	gk	W	Art.-Nr.
100	91	45°	Ø 4,5	8	3,2	M5	60°	PRT-HK-30
160	145	18°	DIN 7984 M5	–	10	M6	35°	PRT-HK-60
205	185	22,5°	DIN 7984 M5	–	10	M6	40°	PRT-HK-100 ¹²⁾
320	300	22,5°	DIN 7984 M6	–	10	M6	40°	PRT-HK-200 ¹²⁾

 ¹²⁾ Nur in Verbindung mit vergrößertem Außenring

Rundtschlager mit vergrößertem Außenring

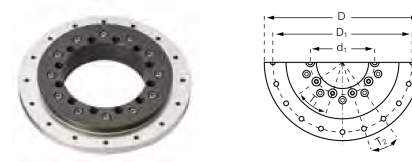


Abmessungen [mm] – weitere Maße wie Standard-Bauform PRT-01 ► Seite 550

D	D1	S2	Art.-Nr. ¹¹⁾
205	185	5,5	PRT-01-100-M-ARG
205	185	M6	PRT-01-100-M-ARGG
205	185	5,5	PRT-01-100-M-ARGS
320	300	7,0	PRT-01-200-M-ARG
320	300	M8	PRT-01-200-M-ARGG
320	300	7,0	PRT-01-200-M-ARGS

¹¹⁾ Endung: -G Standard-, -GG Gewinde- oder -GS Senkbohrung

Distanzringe aus eloxiertem Aluminium oder Kunststoff (POM)

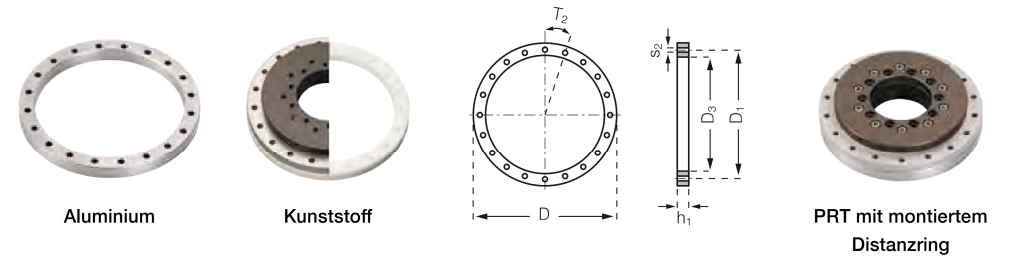

Aluminium


Kunststoff

PRT mit montiertem Distanzring

Abmessungen [mm]

D	D1	T2	S2	D3	h1	Art.-Nr. ³⁹⁾
80	70	6 x 60°	4,5	62	10	PRT-01-20-DR
100	91	8 x 45°	4,5	84	11	PRT-01-30-DR
160	145	20 x 18°	5,5	132	13	PRT-01-60-DR
185	170	16 x 22,5°	5,5	162	13	PRT-01-100-DR
250	235	16 x 22,5°	5,5	222	13	PRT-01-150-DR
300	285	16 x 22,5°	7,0	276	13	PRT-01-200-DR
450	430	16 x 22,5°	9,0	412	15	PRT-01-300-DR

³⁹⁾ Nachsetzzeichen „-POM“ für Kunststoffversion (nicht für Größe 150 und 300)

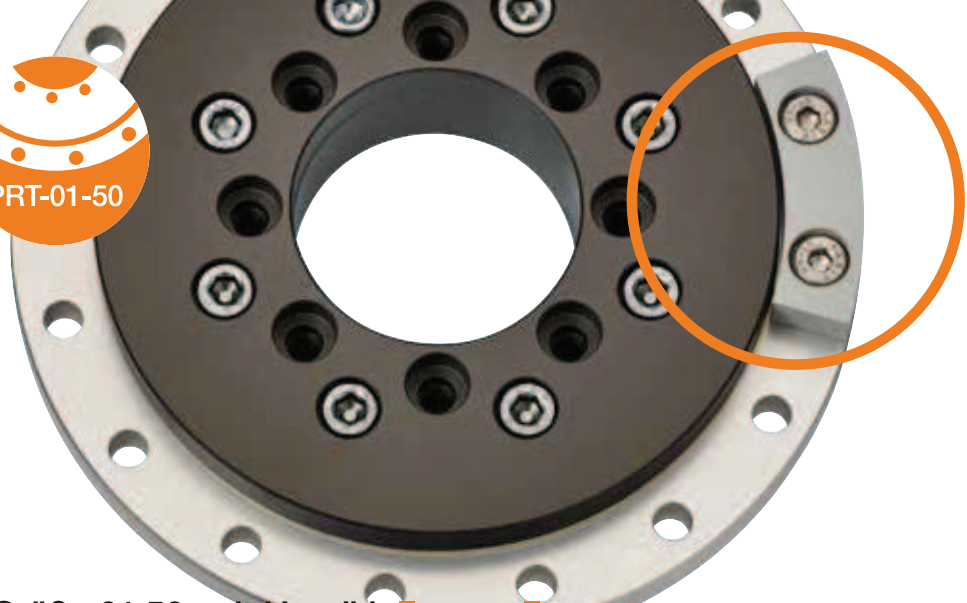

... Größe 01-50: mit Handklemmung ...

... manual clamp ...

Manual clamps now available for size 50: PRT-HK-50

- With 1 Nm screw torque, a holding torque up to 10 Nm is possible
- Can be screwed together with outer ring
- Lubrication and maintenance-free

Typical application areas:


Format adjustments, manually operated applications, assembly workplaces

Handklemmung jetzt auch für die 50er Baugröße: PRT-HK-50

- Mit 1 Nm Anziehdrehmoment 10 Nm Haltemoment realisierbar
- Mit Außenring zusammen verschraubbar
- Schmiermittel- und wartungsfrei


Typische Anwendungsbereiche:

Formatverstellungen, manuell betätigte Anwendungen, Montagearbeitsplätze

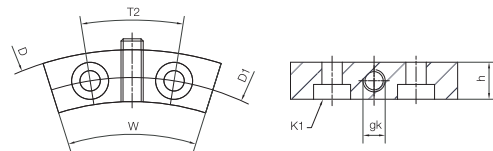

Dimensions Abmessungen [mm]

Part No. Art.-Nr.	D	D1	T2	K1 for screw für Schraube	h	gk	W
PRT-HK-50	150	135	22.5 °	ISO 4762 M6	10	M6	40°

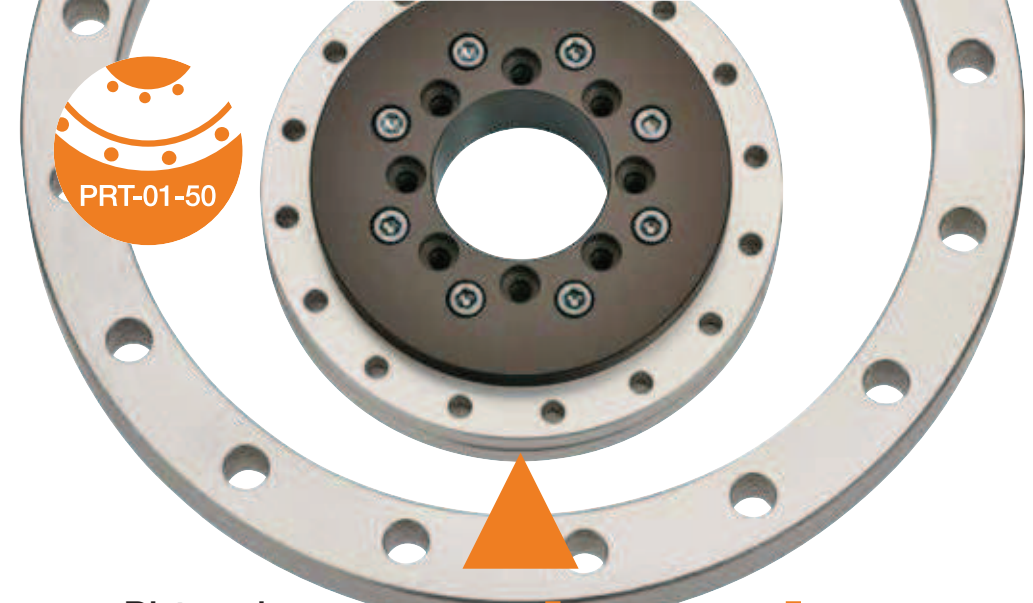

...neuer Distanzring ...

... new spacing ring ...

Aluminium spacing ring now available for size 50: PRT-01-50-DR

- Easy installation
- No through-hole necessary
- Can be retrofitted
- Uniform look
- Lubrication and maintenance-free

Typical application areas:


Automation, jig construction, precision mechanics

Distanzringe aus Aluminium jetzt auch für die 50er Baugröße: PRT-01-50-DR

- Einfache Montage
- Einbau ohne Einlassbohrung möglich
- Nachrüstbar
- Einheitliche Optik
- Schmiermittel- und wartungsfrei

Typische Anwendungsbereiche:

Automatisierung, Vorrichtungsbau, Feinmechanik

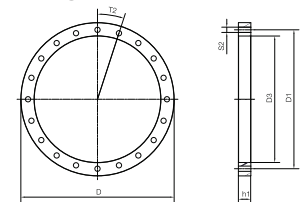

Dimensions Abmessungen [mm]

Part No. Art.-Nr.	D	D1	T2	S2	D3	h1
PRT-01-50-DR	150	135	16 x 22.5°	6.6	122	13

Available Lieferbar upon request auf Anfrage

www.igus.eu/PRT
www.igus.de/PRT

Available Lieferbar from stock ab Lager

www.igus.eu/PRT
www.igus.de/PRT