



xirodur® B180-Käfig,
Edelstahlkugeln
Typ 6000PP3



xirodur® B180-Käfig,
Edelstahlkugeln
Typ 608P6

- Eintellige Lösung
- Ersetzt mehrere Bauteile




Bestellschlüssel

Typ	Material	Ausführung
-----	----------	------------


BB-608 P6-B180-30-ES-C

Kugellager	Abmessungen nach DIN 625-1	Profil P6	Ringmaterial	Käfigmaterial	Kugelmateri	Mit Deckscheibe	Käfigmaterial 30: xirodur® B180 Kugelmateri
							ES: Edelstahl Deckscheibe C: einseitige Deckscheibe

Beispiel "Profil P8"

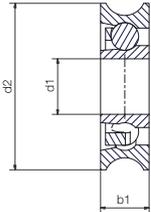

Beispiel "Profil PP3"

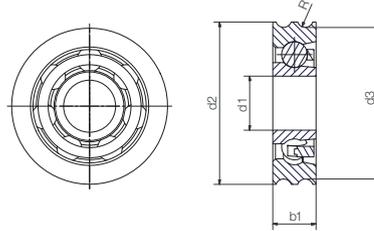

Technische Daten

Baugröße	Radiale Tragfähigkeit stat. [N]	Grenzdrehzahl [min ⁻¹]	Gewicht B180/ES [g]
608P6	80	80	4,0
608P8	140	140	23
6000P8	110	110	7,0
6000PP3	110	110	8,0
6201P9	160	160	26

Abmessungen [mm]

Innen-Ø d1	Außen-Ø d2	Breite b1	Art.-Nr.
8	24	7	BB-608P6-B180-30-ES-C
8	48	14	BB-608P8-B180-30-ES
10	30	8	BB-6000P8-B180-30-ES-C
10	30	8	BB-6000PP3-B180-30-ES-C
12	60	12	BB-6201P9-B180-30-ES



Bestellbeispiel:

BB-608P6-B180-30-ES = Radialrillenkugellager, Profil P8 mit Ringmaterial xirodur® B180, xirodur® B180-Käfig und Edelstahlkugeln



Lieferbar
ab Lager