

## ► 9. Bogen, horizontal, oval – BHSO

Elbow, horizontal, oval /

Coude d'équerre, horizontal, ovale

► Inhalt

► Bogen 90°

► Bogen 45°

► Bogen 30°




15°-Bögen sind preisgleich zu den 30°-Bögen.  
Andere Radien auf Anfrage.

► **Inhalt**



**Inhalt**

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.

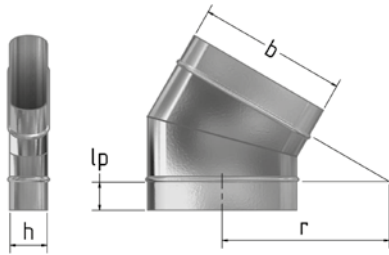


Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

<b>Bogen, horizontal, oval, 30° – BHSO</b>						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Radius r mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
50	195	40	195	0,088	0,41	<b>26,25</b>
	260	40	260	0,106	0,62	<b>27,60</b>
80	320	60	320	0,221	1,28	<b>29,05</b>
	360	60	360	0,263	1,51	<b>41,30</b>
	400	60	400	0,308	1,79	<b>60,25</b>
	440	60	440	0,356	2,07	<b>81,35</b>
100	350	60	350	0,260	1,49	<b>41,30</b>
	380	60	380	0,293	1,73	<b>60,25</b>
	420	60	420	0,340	2,01	<b>81,35</b>
	460	60	460	0,391	2,27	<b>109,00</b>
	500	60	500	0,445	2,58	<b>115,00</b>
130	330	60	330	0,249	1,44	<b>41,30</b>
	370	60	370	0,292	1,70	<b>60,25</b>
	410	60	410	0,340	1,98	<b>81,35</b>
	450	60	450	0,390	2,23	<b>109,00</b>
	490	60	490	0,445	2,55	<b>115,00</b>
	570	60	570	0,562	3,25	<b>119,00</b>
150	310	60	310	0,235	1,39	<b>41,30</b>
	350	60	350	0,278	1,65	<b>60,25</b>
	400	60	400	0,335	1,95	<b>81,35</b>
	430	60	430	0,372	2,17	<b>109,00</b>
	480	60	480	0,439	2,51	<b>115,00</b>
	550	90	550	0,618	3,86	<b>119,00</b>
	630	90	630	0,757	4,74	<b>124,00</b>
	710	90	710	0,909	5,69	<b>126,00</b>
	800	90	800	1,098	6,79	<b>128,00</b>
	880	90	880	1,280	7,94	<b>151,00</b>
	960	90	960	1,474	11,45	<b>154,00</b>
	1040	90	1040	1,684	13,09	<b>158,00</b>
1120	90	1120	1,907	14,85	<b>188,00</b>	
200	400	60	400	0,355	2,07	<b>109,00</b>
	450	60	450	0,420	2,45	<b>115,00</b>
	520	90	520	0,596	3,73	<b>119,00</b>
	600	90	600	0,733	4,59	<b>126,00</b>
	690	90	690	0,902	5,59	<b>134,00</b>
	770	90	770	1,068	6,62	<b>141,00</b>
	840	90	840	1,223	7,68	<b>151,00</b>
	930	90	930	1,439	11,19	<b>154,00</b>
	1010	90	1010	1,646	12,81	<b>158,00</b>
	1090	90	1090	1,866	14,55	<b>188,00</b>
	1170	90	1170	2,101	16,39	<b>194,00</b>
	1330	90	1330	2,611	20,40	<b>203,00</b>

# 9. Bogen, horizontal, oval, 30° – BHSO

Elbow, horizontal, oval, 30° / Coude, horizontal, ovale, 30°

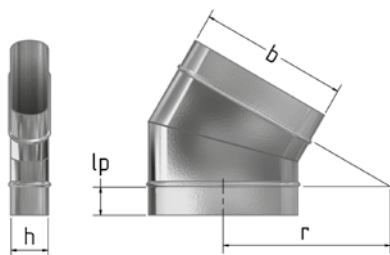

► Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.




Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

<b>Bogen, horizontal, oval, 30° – BHSO</b>						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Radius r mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
250	580	90	580	0,726	4,50	146,00
	660	90	660	0,875	5,43	151,00
	740	90	740	1,038	6,44	158,00
	820	90	820	1,213	7,55	165,00
	900	90	900	1,403	10,93	173,00
	980	90	980	1,608	12,53	179,00
	1060	90	1060	1,826	14,25	188,00
	1140	90	1140	2,057	16,07	194,00
	1300	90	1300	2,562	20,03	203,00
	1460	90	1460	3,119	30,79	213,00
	1620	90	1620	3,733	36,85	303,00
	1780	90	1780	4,403	43,46	362,00
	1950	90	1950	5,173	50,62	373,00
300	630	90	630	0,848	5,27	167,00
	710	90	710	1,006	6,25	178,00
	790	90	790	1,180	7,36	192,00
	870	90	870	1,368	10,67	203,00
	950	90	950	1,570	12,25	216,00
	1030	90	1030	1,785	13,95	228,00
	1110	90	1110	2,014	15,75	239,00
	1270	90	1270	2,514	19,67	260,00
	1430	90	1430	3,065	30,29	281,00
	1590	90	1590	3,674	35,98	303,00
	1760	90	1760	4,380	43,04	362,00
	1920	90	1920	5,103	49,97	373,00
	350	680	90	680	0,977	6,08
760		90	760	1,148	7,17	248,00
840		90	840	1,333	10,41	270,00
920		90	920	1,532	11,97	294,00
1000		90	1000	1,744	13,65	307,00
1080		90	1080	1,971	15,43	316,00
1240		90	1240	2,465	19,31	327,00
1400		90	1400	3,011	29,78	338,00
1570		90	1570	3,653	35,91	352,00
1730		90	1730	4,315	42,43	362,00
1890		90	1890	5,032	53,05	373,00



► Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.

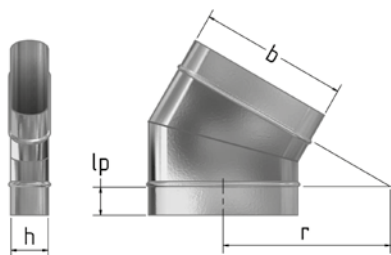

Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

Bogen, horizontal, oval, 30° – BHSO						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Radius r mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
400	650	90	650	0,947	5,90	241,00
	730	90	730	1,115	6,97	254,00
	810	90	810	1,298	10,15	264,00
	890	90	890	1,494	11,69	275,00
	970	90	970	1,704	13,35	306,00
	1050	90	1050	1,928	15,11	333,00
	1210	90	1210	2,413	18,93	394,00
	1370	90	1370	2,957	29,27	430,00
	1540	90	1540	3,593	35,35	470,00
	1700	90	1700	4,250	41,83	514,00
1860	90	1860	4,962	48,66	558,00	
450	700	90	700	1,083	6,78	249,00
	780	90	780	1,263	9,89	294,00
	860	90	860	1,456	11,41	338,00
	940	90	940	1,664	13,05	383,00
	1020	90	1020	1,885	14,79	427,00
	1190	90	1190	2,399	18,70	473,00
	1350	90	1350	2,937	28,92	517,00
	1510	90	1510	3,534	34,80	560,00
	1670	90	1670	4,185	41,22	606,00
	1830	90	1830	4,892	48,00	649,00
500	750	90	750	1,228	9,63	249,00
	830	90	830	1,419	11,13	257,00
	910	90	910	1,623	12,74	294,00
	1000	90	1000	1,869	14,56	340,00
	1160	90	1160	2,350	18,34	389,00
	1320	90	1320	2,883	28,42	424,00
	1480	90	1480	3,474	34,24	459,00
	1640	90	1640	4,120	40,61	598,00
	1800	90	1800	4,821	47,35	742,00