

► 9. Bogen, horizontal, oval – BHSO

Elbow, horizontal, oval /

Coude d'équerre, horizontal, ovale

► Inhalt

► Bogen 90°

► Bogen 45°

► Bogen 30°



15°-Bögen sind preisgleich zu den 30°-Bögen.
Andere Radien auf Anfrage.

► **Inhalt**


9. Bogen, horizontal, oval, 90° – BHSO

Elbow, horizontal, oval, 90° / Coude, horizontal, ovale, 90°



Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.
Preise auf Anfrage.

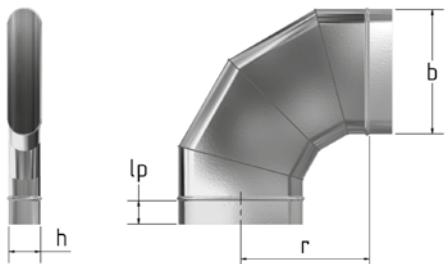


Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

Bogen, horizontal, oval, 90° – BHSO						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l _p mm	Radius r mm	Oberfläche A ₁ m ²	Gewicht kg	Preis €
50	195	40	190	0,183	0,87	35,90
	260	40	200	0,245	1,15	40,65
80	320	60	320	0,490	2,85	46,85
	360	60	360	0,599	3,44	63,10
	400	60	400	0,718	4,17	89,60
	440	60	440	0,846	4,92	119,00
100	350	60	350	0,586	3,36	63,10
	380	60	380	0,675	4,00	89,60
	420	60	420	0,800	4,73	119,00
	460	60	460	0,935	5,42	174,00
	500	60	500	1,073	6,23	178,00
130	330	60	330	0,557	3,21	63,10
	370	60	370	0,665	3,87	89,60
	410	60	410	0,786	4,59	119,00
	450	60	450	0,918	5,26	174,00
	490	60	490	1,062	6,08	178,00
	570	60	570	1,377	7,96	183,00
150	310	60	310	0,515	3,04	63,10
	350	60	350	0,624	3,71	89,60
	400	60	400	0,773	4,49	119,00
	430	60	430	0,870	5,06	174,00
	480	60	480	1,046	5,98	178,00
	550	90	550	1,395	8,72	183,00
	630	90	630	1,766	11,05	208,00
	710	90	710	2,169	13,58	215,00
	800	90	790	2,650	16,39	223,00
	880	90	880	3,144	19,51	231,00
	960	90	960	3,674	28,54	241,00
	1040	90	1040	4,273	33,23	254,00
1120	90	1120	4,888	38,05	262,00	
200	400	60	400	0,819	4,78	174,00
	450	60	450	0,988	5,77	178,00
	520	90	520	1,330	8,33	183,00
	600	90	600	1,683	10,55	179,00
	690	90	690	2,126	13,17	195,00
	770	90	770	2,566	15,89	198,00
	840	90	840	3,004	18,86	215,00
	930	90	930	3,592	27,94	226,00
	1010	90	1010	4,157	32,37	254,00
	1090	90	1090	4,764	37,13	262,00
	1170	90	1170	5,419	42,27	274,00
	1330	90	1330	6,837	53,40	284,00

9. Bogen, horizontal, oval, 90° – BHSO

Elbow, horizontal, oval, 90° / Coude, horizontal, ovale, 90°

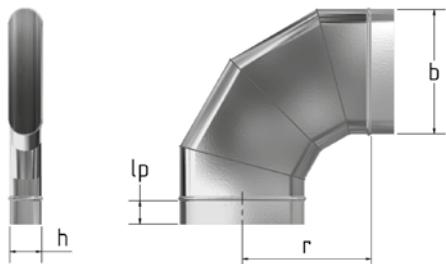

► Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.
Preise auf Anfrage.



Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

Bogen, horizontal, oval, 90° – BHSO						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l _p mm	Radius r mm	Oberfläche A ₁ m ²	Gewicht kg	Preis €
250	580	90	580	1,655	10,25	208,00
	660	90	660	2,045	12,69	215,00
	740	90	740	2,493	15,47	223,00
	820	90	820	2,969	18,48	231,00
	900	90	900	3,485	27,14	241,00
	980	90	980	4,044	31,53	254,00
	1060	90	1060	4,642	36,23	262,00
	1140	90	1140	5,282	41,25	274,00
	1300*	90	1300	6,613	56,79	284,00
	1460*	90	1460	8,167	86,33	296,00
	1620*	90	1620	9,878	103,76	419,00
	1780*	90	1780	11,752	122,82	501,00
1950*	90	1950	13,929	143,68	519,00	
300	630	90	630	1,965	12,21	233,00
	710	90	710	2,386	14,83	252,00
	790	90	790	2,870	17,89	270,00
	870	90	870	3,378	26,34	285,00
	950	90	950	3,931	30,69	302,00
	1030	90	1030	4,521	35,32	317,00
	1110	90	1110	5,153	40,29	333,00
	1270	90	1270	6,543	51,21	363,00
	1430*	90	1430	8,006	84,81	392,00
	1590*	90	1590	9,694	101,16	419,00
	1760*	90	1760	11,680	121,61	501,00
	1920*	90	1920	13,719	141,71	519,00
350	680	90	680	2,298	14,30	315,00
	760	90	760	2,774	17,31	357,00
	840	90	840	3,635	28,39	374,00
	920	90	920	3,816	29,83	407,00
	1000	90	1000	4,895	38,29	422,00
	1080	90	1080	5,595	43,79	439,00
	1240	90	1240	7,136	55,91	454,00
	1400*	90	1400	7,845	83,29	470,00
	1570*	90	1570	9,635	100,98	484,00
	1730*	90	1730	11,486	119,79	501,00
	1890*	90	1890	13,508	150,33	519,00


9. Bogen, horizontal, oval, 90° – BHSO

Elbow, horizontal, oval, 90° / Coude, horizontal, ovale, 90°



Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.
Preise auf Anfrage.

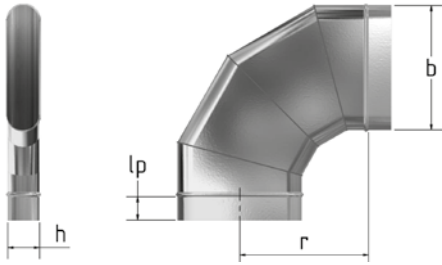

Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

Bogen, horizontal, oval, 90° – BHSO						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l _p mm	Radius r mm	Oberfläche A ₁ m ²	Gewicht kg	Preis €
400	650	90	650	2,461	15,34	337,00
	730	90	730	2,967	18,55	352,00
	810	90	810	3,169	24,79	367,00
	890	90	890	4,111	32,18	383,00
	970	90	970	4,760	37,28	424,00
	1050	90	1050	4,893	38,34	465,00
	1210	90	1210	6,251	49,03	546,00
	1370*	90	1370	7,685	81,77	596,00
	1540*	90	1540	9,450	99,24	649,00
	1700*	90	1630	10,860	113,71	710,00
1860*	90	1860	13,298	137,78	771,00	
450	700	90	700	2,561	16,03	347,00
	780	90	780	3,399	26,62	408,00
	860	90	860	3,983	31,21	469,00
	940	90	940	4,155	32,58	530,00
	1020	90	1020	4,763	37,36	591,00
	1190	90	1190	6,907	53,85	652,00
	1350*	90	1350	7,623	80,76	714,00
	1510*	90	1510	9,287	97,71	773,00
	1670*	90	1630	10,852	113,71	834,00
	1830*	90	1830	13,089	135,82	798,00
500	750	90	750	3,278	25,71	347,00
	830	90	830	3,857	30,27	358,00
	910	90	910	4,485	35,21	403,00
	1000	90	1000	5,244	40,87	471,00
	1160	90	1160	6,741	52,61	538,00
	1320*	90	1320	7,468	79,30	587,00
	1480*	90	1480	9,109	96,04	635,00
	1640*	90	1630	10,844	113,71	828,00
	1800*	90	1800	12,879	133,85	909,00

* Lieferung erfolgt in 2 x 45°-Bögen (Verbindung durch vormontierte Muffe).
Preisliste gültig ab 01.04.2015. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.