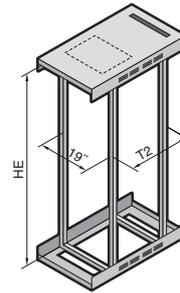
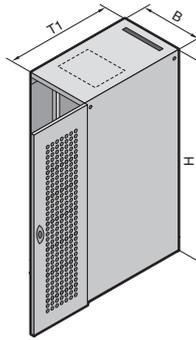


Server-Racks

Basis Rittal TE 7000, 1000 mm tief



Vorteile:

- Kein Rahmengerüst, optimale Zugänglichkeit

Statische Belastbarkeit:

700 kg

Material:

Stahlblech

Oberfläche:

 
 
 
 
Montagerahmen: tauchgrundiert
Flachteile: pulverlackiert, RAL 7035/9005.

Lieferumfang:

Selbsttragendes 482,6 mm (19")-Rahmengerüst, belüftete Stahlblechtür vorne und hinten, Zweipunkt-Stangenverschluss, Griffschale (vorne) und Sicherheitsschließung

3524 E, Dachblech mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung und verdecktem Ausbruch zur Lüfterintegration, Nivellierfüße.

Detailzeichnung, finden Sie im Internet.

					
HE		42	42	42	42
Breite (B) mm¹⁾		600	600	800	800
Höhe (H) mm¹⁾		2000	2000	2000	2000
Tiefe (T1) mm¹⁾		1000	1000	1000	1000
482,6 mm (19")-Ebenenabstand im Auslieferungszustand (T2) mm		745	745	745	745
Best.-Nr. TE als Anreihschrank ohne Seitenwände, inkl. Anreihersatz	RAL 7035	7000.882	–	7000.892	–
	RAL 9005	–	7000.885	–	7000.895
Türen					
Stahlblechtür vorne und hinten, vollflächig belüftet, freie Fläche im Lochblechanteil > 67 %		■	■	■	■
Dach					
Dachblech inkl. Bürstenleiste zur Kabeleinführung sowie optionalen Bestückung mit aktiver Lüftereinheit		■	■	■	■
Boden					
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen, geschlossen, passiv belüftet oder zur Kabeleinführung		■	■	■	■
Innenausbau					
482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten		■	■	■	■
Zubehör					
Seitenwände, steckbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E		7000.653	7000.663	7000.653	7000.663
Ergoform-S-Griff für Profilhalbzylinder, zum Austausch gegen die vorhandene Schließung		2435.000	2452.000 ²⁾	2435.000	2452.000 ²⁾
Lüftereinheit, mit 2 Lüftern und Thermostat, anschlussfertig verdrahtet		7000.670	7000.671 ³⁾	7000.670	7000.671 ³⁾
Transportrollen, 4 Rollen inkl. Befestigungsmaterial		7000.672	7000.672	7000.672	7000.672
C-Profilschiene, zur Kabelabfangung in der Schrankbreite mittels Kabelschellen, rückseitig am 482,6 mm (19")-Montagerahmen		7828.060	7828.060	7828.060	7828.060
Kabelabfangschiene, tiefenvariabel 500 – 895 mm, zur Kabelfixierung in der Schranktiefe mittels Kabelbindern		7858.162	7858.162	7858.162	7858.162
Kabelabfangschiene zur Kabelfixierung in der Schrankbreite mittels Kabelbindern, rückseitig am 482,6 mm (19")-Montagerahmen		7828.062	7828.062	7828.062	7828.062
Erdungssatz für TE		7000.675	7000.675	7000.675	7000.675
TE Steckdosenableiste, 8-fach für Schuko-stecker		7000.630	7000.630	7000.630	7000.630

■ Im Lieferumfang enthalten. ¹⁾ Alle Maßangaben sind Nennmaße. Absolutmaße siehe Detailzeichnung im Internet. ²⁾ Matt vernickelt.