

Anreih-Systeme TS 8



Systemausbau Seite 507 Anreih-Systeme TS 8 Stahlblech Seite 62 EMV Anreih-Systeme TS 8 Seite 80

Material und Oberfläche:

- Schrankgerüst: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, blank
- Dach: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, blank
- Montageplatte: Stahlblech, 3 mm, verzinkt

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Schutzart NEMA:

- NEMA 12

Lieferumfang:

- Schrankgerüst mit Tür(en)
- Dach
- Bodenbleche
- Rückwand
- Montageplatte
- 4 Transportösen
- Verschluss: 3 mm Doppelbart

Hinweis:


- Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschaube einzusetzen.

Approbationen:

- UL
- CSA
- TÜV
- TÜV Mark
- Germanischer Lloyd
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Bureau Veritas
- VDE

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

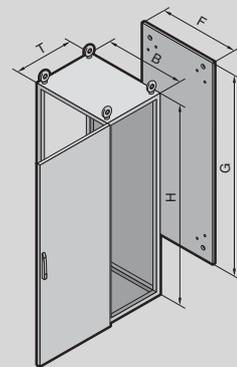

Edelstahl

Breite (B) mm	VE	800	1200	1200	800	600	800	1200	600	Seite
Höhe (H) mm		1800	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	
Tiefe (T) mm		400	400	500	500	500	600	600	600	
Montageplattenbreite (F) mm		699	1099	1099	699	499	699	1099	499	
Montageplattenhöhe (G) mm		1696	1696	1696	1696	1696	1896	1896	1896	
Best.-Nr.	1 St.	8454.600	8456.600	8453.600	8455.600	8457.600	8450.600	8451.600	8452.600	
Tür(en)		1	2	2	1	1	1	2	1	
Gewicht kg		112,9	170,4	174,9	116,3	92,5	129,7	194,7	104,4	
2 Montagestege in Schranktiefe montiert		-	-	-	-	-	■	■	■	

Zubehör

Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl	2 St.	8700.840	8700.840	8700.850	8700.850	8700.850	8700.060	8700.060	8700.060	534
Trennwand	1 St.	8609.840	8609.840	8609.850	8609.850	8609.850	8609.060	8609.060	8609.060	537
Trennwand für Modulplatten	1 St.	-	-	8609.100	8609.100	8609.100	8609.130	8609.130	8609.130	538
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	1 Satz	8701.040	8701.040	8701.050	8701.050	8701.050	8701.060	8701.060	8701.060	518
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	1 Satz	8701.800	8701.200	8701.200	8701.800	8701.600	8701.800	8701.200	8701.600	518
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	1 Satz	8702.040	8702.040	8702.050	8702.050	8702.050	8702.060	8702.060	8702.060	518
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	1 Satz	8702.800	8702.200	8702.200	8702.800	8702.600	8702.800	8702.200	8702.600	518
Sockelblech, modular	4 St.	2907.000	2907.000	2908.000	2908.000	2908.000	2913.000	2913.000	2913.000	518
Kabelabfangschienen	2 St.	4192.000	4196.000	4196.000	4192.000	4191.000	4192.000	4196.000	4191.000	665
Schaltplantaschen aus Stahlblech	1 St.	4118.000	4116.000	4116.000	4118.000	4116.000	4118.000	4116.000	4116.000	578
Innensechsrund-Blechschauben	300 St.	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	625
Systemleuchten		ab Seite	634							
Schienensysteme		ab Seite	602							
Nivellierfüße	4 St.	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	521
Anreihetechnik		ab Seite	542							
Türarretierungen		ab Seite	578							
Verschluss-Systeme		ab Seite	563							