

Signalsäulen



Optische Elemente für Signalsäulen, modular

- Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik
- Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung

Material:


- Gehäuse: Polyamid
- Kalotte: Polycarbonat transparent

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 54, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird

! Zusätzlich wird benötigt:

- Glühlampen für Dauerlichtelement, siehe Seite 718

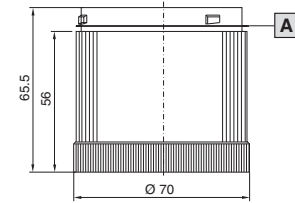

A Dichtung vormontiert

1 Dauerlichtelement 12 – 240 V AC/DC¹⁾

Best.-Nr.				
Rot	Grün	Gelb	Klar	Blau
2369.000	2369.010	2369.020	2369.030	2369.040

¹⁾ Glühlampen nicht im Lieferumfang enthalten

2 LED Dauerlichtelement 24 V AC/DC, 25 mA

Best.-Nr.				
Rot	Grün	Gelb	Klar	Blau
2372.000	2372.010	2372.020	2372.030	2372.040

3 LED Dauerlichtelement 230 V

Best.-Nr.				
Rot	Grün	Gelb	Klar	Blau
2370.150	2370.160	2370.170	2370.180	2370.190

4 LED Blinklichtelement 24 V AC/DC

Best.-Nr.				
Rot	Grün	Gelb	Klar	Blau
2370.500	2370.510	2370.520	2370.530	2370.540

5 LED Blinklichtelement 230 V

Best.-Nr.				
Rot	Grün	Gelb	Klar	Blau
2370.550	2370.560	2370.570	2370.580	2370.590

6 Blitzlichtelement 24 V (DC), 125 mA

Best.-Nr.				
Rot	Grün	Gelb	Klar	Blau
2371.000	-	2371.020	-	-

7 Blitzlichtelement 230 V, 15 mA

Best.-Nr.				
Rot	Grün	Gelb	Klar	Blau
2371.050	-	2371.070	-	-

Glühlampen für Dauerlichtelemente mit BA 15d-Sockel.

Glühlampe	VE	Best.-Nr.
24 V, 5 W	3 St.	2374.060
230 V, 5 W	3 St.	2374.070

