

System-Einzelschränke SE 8



Systemausbau Seite 507 SE 8 Edelstahl Seite 184

Der System-Einzelschrank basiert auf der Plattform TS 8. Systemzubehör für den TS 8 Innenausbau ist uneingeschränkt einsetzbar.

Material und Oberfläche:

- Gehäuse: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Tür: Stahlblech, 2 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Montageplatte: Stahlblech, 3 mm, verzinkt
- Boden: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert und pulverbeschichtet, Strukturlack

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 66

Schutzart NEMA:

- NEMA 4

Lieferumfang:


- Gehäuse oben und seitlich geschlossen
- Tür(en)
- Türanschlag rechts, auf links wechselbar
- Montageplatte
- Boden, geschlossen
- Rückwand
- Verschluss: 3 mm Doppelbart

Approbationen:

- UL
- cUL

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

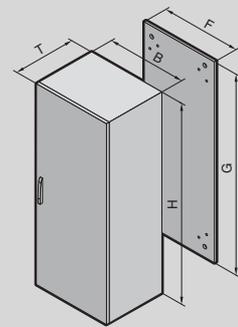

IP 66/NEMA 4

Breite (B) mm	VE	600	800	800	Seite
Höhe (H) mm		1800	1800	2000	
Tiefe (T) mm		400	400	600	
Montageplattenbreite (F) mm		499	699	699	
Montageplattenhöhe (G) mm		1696	1696	1896	
Best.-Nr.	1 St.	5830.580	5831.580	5834.580	
Tür(en)		1	1	1	
Zubehör					
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	1 Satz	8601.600	8601.800	8601.800	513
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	1 Satz	8601.040	8601.040	8601.060	514
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	1 Satz	8602.600	8602.800	8602.800	513
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	1 Satz	8602.040	8602.040	8602.060	514
Transportösen	4 St.	4568.000	4568.000	4568.000	586
Schienensysteme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	602
TS System-Chassis 23 x 73 mm	4 St.	8612.560	8612.580	s. Seite	607
Kabeleinführungsbleche	2 St.	8800.060	8800.080	8800.080	650
Profil zur Kabeleinführung, hinten	1 Satz	8802.065	8802.085	8802.085	652
Kabelabfangschielen	2 St.	4191.000	4192.000	4192.000	665
C-Profilschielen 30/15	6 St.	4944.000	4945.000	s. Seite	612
Schaltplantaschen aus Stahlblech		s. Seite	s. Seite	s. Seite	578
Scharniere 180°		s. Seite	s. Seite	s. Seite	574
Systemleuchten		ab Seite	ab Seite	ab Seite	634
Erdungsbänder		s. Seite	s. Seite	s. Seite	644
TS Montage-Chassis 45 x 88 mm	2 St.	8612.660	8612.680	s. Seite	608
TS Montageschiene 25 x 38 mm	2 St.	8612.760	8612.780	s. Seite	608
TS Montageschiene 18 x 38 mm		s. Seite	s. Seite	s. Seite	609
Türarretierung für Fluchtwege	1 St.	4583.500	4583.500	4583.500	578
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	561