

RiLine Zubehör

Sammelschienenhalter/Stützisolatoren



Sammelschienenhalter 1- und 2-polig

Material:
– Polyamid (PA 6.6)
– Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Farbe:
RAL 7035

Lieferumfang:
SV 9342.030
Inkl. Erhöhung für stufenförmige Anordnung der PLS Sammelschienen.

Hinweis:

SV 9340.030/SV 9342.030

Die Sammelschienenhalter können zum Aufbau von mehrpoligen Systemen mit 60 mm Schienenmittenabstand angereicht werden.

Technische Informationen:

Finden Sie im Internet.

Detailzeichnungen:

Finden Sie im Internet.

Ausführung	VE	1	2	2	Seite
Polzahl		1-polig	1-polig	2-polig	
Schienenmittenabstand mm		–	–	60	
Für Sammelschienen E-Cu		PLS 1600	–	–	312
		–	12 x 5/10 ¹⁾ , 15 x 5 – 30 x 10 mm	12 x 5 – 30 x 10 mm	311
PEN/N/PE-Halter		■	■	■	
N/PE-Halter		–	–	■	
Best.-Nr. SV	4 St.	9342.030	9340.030	9340.040	
Zubehör					
Distanzstücke	12 St.	–	9340.090	–	310
Käfigmuttern M5 ²⁾	50 St.	–	4166.000	4166.000	665

¹⁾ Bei Verwendung von Sammelschienen 12 x 5/10 mm ist zusätzlich das Distanzstück SV 9340.090 erforderlich.

²⁾ Zur Befestigung des Sammelschienenhalters am TS-Rahmenprofil sowie Systemchassis mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 10,5 mm.



Stützisolatoren

Zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen Schienenmittenabständen sowie zum Aufbau von isolierten PE- oder PEN-Schienen.

Material:
Duroplastischer Polyester (UP-Harz)



Technische Informationen:

Finden Sie im Internet.

Detailzeichnungen:

Finden Sie im Internet.

Bemessungsbetriebsspannung	1 kV	1 kV
Zugfestigkeit	12 kN	13 kN
Torsionsfestigkeit	75 Nm	90 Nm
Biegefestigkeit	6 kN	6 kN
Höhe mm	40	50
Gewinde	M10	M10
VE	6 St.	6 St.
Best.-Nr. SV	3031.000	3032.000

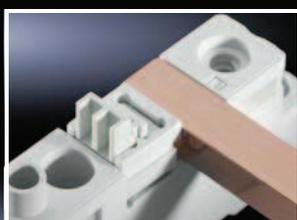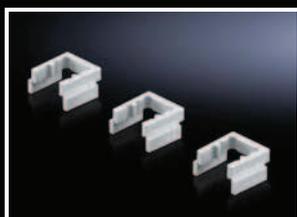

Distanzstücke für RiLine60 Sammelschienenhalter (Flachschienensystem)

Zur Adaption der Schienenabmessung 12 x 5 und 12 x 10 mm.

Für Sammelschienenhalter

- SV 9340.030 (1-polig), siehe Seite 310.
- SV 9340.000/.010 (3-polig), siehe Seite 276.
- SV 9340.004 (4-polig), siehe Seite 276.

Material:

– Polyamid (PA 6.6)
– Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Farbe:

RAL 7035

VE	Best.-Nr. SV
12 St.	9340.090