

# RiLine Zubehör

## für RiLine NH Sicherungskomponenten

### Schellenklemmen-Anschlussprisma

#### für NH-Lastschaltleisten Gr. 00

Zum Anschluss von Rundleitern 1,5 bis 95 mm<sup>2</sup>.

**Material:**

Messingguss


**Oberfläche:**

Vernickelt

**Technische Informationen:**

Finden Sie im Internet.

VE	Best.-Nr. SV
1 Satz	3592.010

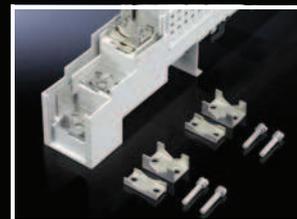

### Rahmenklemme

#### für NH-Lastschaltleisten Gr. 1 – 3

Zum Umbau der NH-Leisten auf Rahmenklemmenanschluss für Rundleiter bis 300 mm<sup>2</sup>.

**Material:**

Messingguss

**Oberfläche:**

Vernickelt

VE	Best.-Nr. SV
3 St.	9346.450



### Sammelschienenklemme

#### für NH-Lastschaltleisten Gr. 1 – 3

Zur bohrungslosen Montage der NH-Leisten auf Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

VE	Best.-Nr. SV
3 St.	9346.440



### Abstützwinkel

#### für NH-Lastschaltleisten Gr. 00 – 3

Zur optionalen Befestigung einer individuell angefertigten Berührungsschutzabdeckung für z. B. Sonderanwendungen in Verbindung mit Installations-Standverteilern. Die Abstützwinkel können links- und rechtsseitig am Leistenchassis befestigt werden.

VE	Best.-Nr. SV
4 St.	9346.430



### Sammelschienenadapter

#### für NH-Lastschaltleisten Gr. 00

Zur Montage der NH-Leisten SV 9346.020/030 auf Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

**Lieferumfang:**

Inkl. Ausgleichblenden.

Ausführung	VE	Best.-Nr. SV
Einfachadapter	1 St.	9346.410
Doppeladapter	1 St.	9346.420

