 
 
 
 



# CB-Geräteadapter

Bemessungsstrom max. 500 A, 4-polig

						
Bemessungsstrom max. A	VE	500	500	500	500	Seite
Bemessungsbetriebsspannung V, ~		690, 4~	690, 4~	690, 4~	690, 4~	
Polzahl		4-polig	4-polig	4-polig	4-polig	
Leitungsabgang		unten	unten	unten	unten	
Anschlussart		-	-	-	-	
Anschluss von Rundleitern		-	-	-	-	
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen, B x H		-	-	-	-	
Für Schaltgeräte Fabrikat (Typ)		ABB (Tmax T5)	Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630)	Eaton (NZM3-4-XKR130)	Siemens (3VL400)	
Breite mm		185	185	185	185	
Höhe mm		300	300	300	300	
Approbationen		-	-	-	-	
Für Schienensysteme mit Mittenabstand mm		60	60	60	60	
Für Schienenstärke mm		5/10	5/10	5/10	5/10	
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>9345.704</b>	<b>9345.714</b>	<b>9345.724</b>	<b>9345.734</b>	
<b>Produktspezifischer Lieferumfang</b>						
Kupferrollen		■	■	■	■	
Anschlussschrauben		■	■	■	■	
Kontaktplatten		■	-	-	-	
<b>Zubehör</b>						
Nutensteine		-	-	-	-	

Neu

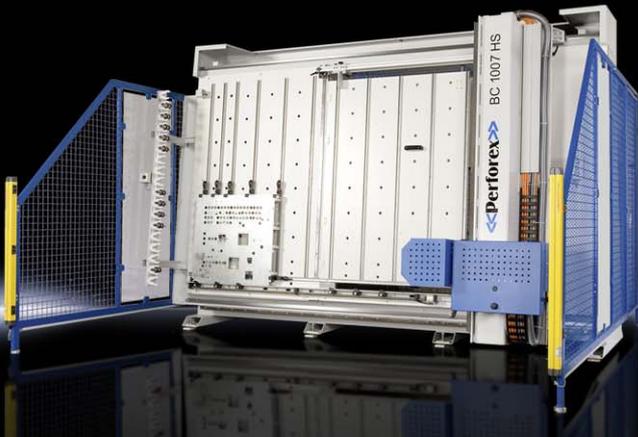



Perforex

Siehe Seite 488