


iPCU 2 空气驱动器/ Integrated Passive Control Unit



扫一扫看视频

- **紧凑型柔触夹爪专用控制器。体积小，重量轻，安装方便。**
- 拥有3档可调节输出气压范围，全面支持从柔喙到增强型手指的驱动。
- 手动旋钮式调压。
- 一体化面板集成数显与操作按钮。
- 拥有手动（按钮）和自动(I/O电平信号)两种控制模式，通配各种机械臂，PLC终端。
- 配备安装块及工业导轨卡槽，多种安装方式。
- IP54电气防护等级，防水防尘，适用各种恶劣工况，拥有智能的报警功能，安全，稳定，无需担心误操作，产品通过欧盟CE安全认证。

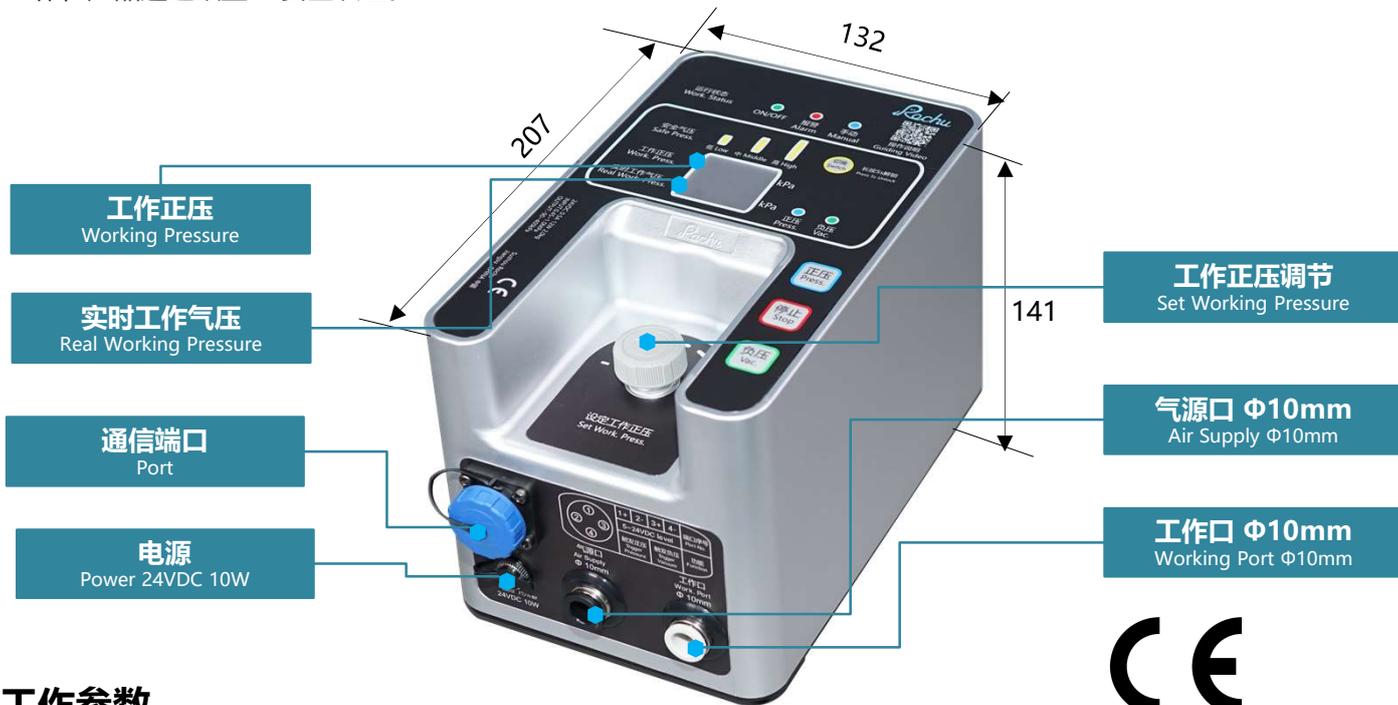

工作参数

名称	范围	名称	范围
额定电压	24 VDC \pm 10%	外壳材质	ABS
额定功率	12 W	尺寸	207x132x141 mm
输入气源	0.45~1.00 MPa, 流量 > 200 L/min	净重	2.0 kg
输出气压	-90~60kPa (低档)	寿命	5000 万次
	-90~120kPa (中档)	控制方式	a. 手动按钮
	-90~300kPa (高档)		b. I/O, 电平信号
防护等级	IP54	工作模式	持续信号驱动

型号 / Model

iPCU 2 拥有标准型iPCU 2-SMN与高速型iPCU 2-HMN两款选择，高速型拥有更大的流量和更快的响应速度，适用于高速搬运的工况。


型号		手动调压	电子调压	无线遥控	姿态反馈	速度调节	安全气压	正压流量 [L/min]	负压流量 [L/min]
标准型号	iPCU 2-SMN	•					可调	200	40
	iPCU 2-HMN	•					可调	260	80

CU
无源驱动器

iPCU 2的接线方式 / Connection of iPCU 2



扫一扫看视频

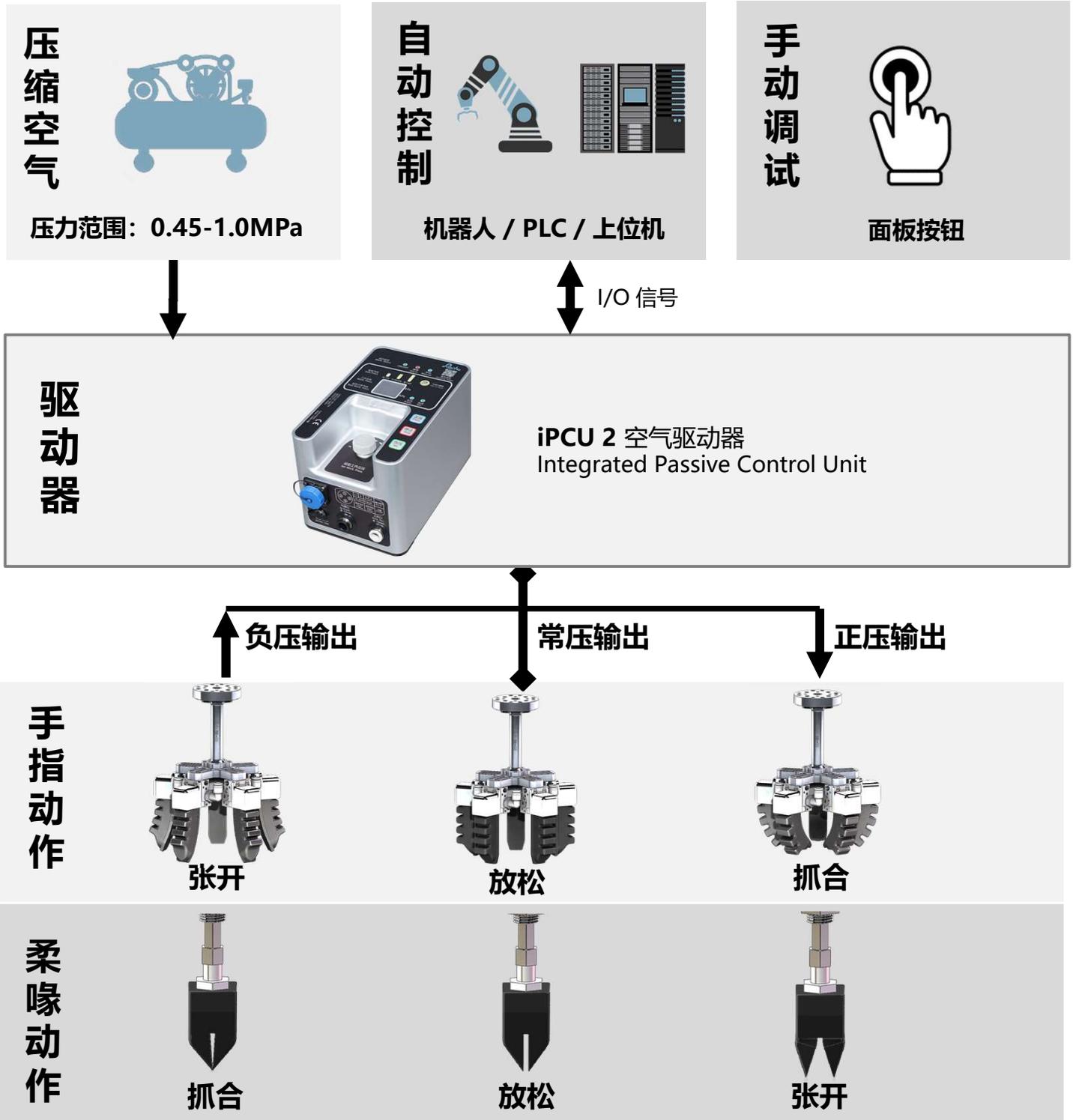


CU
无源驱动器

安装/Installation

水平放置



卡槽安装

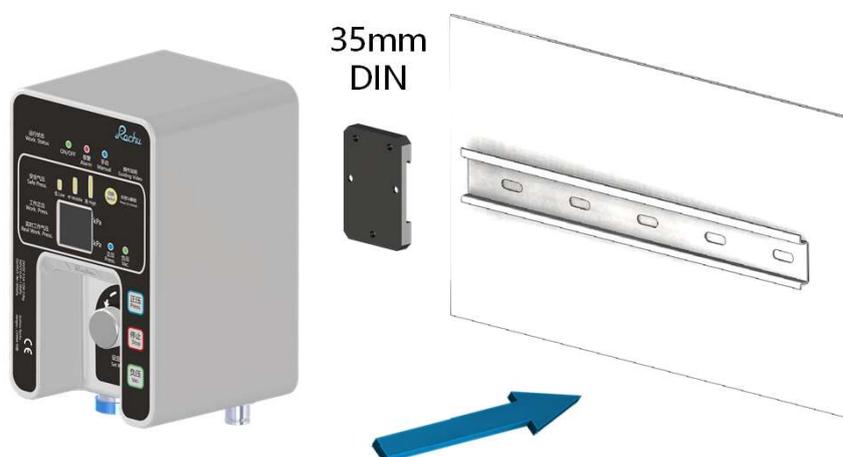

CU
无源
驱动器

平面安装

